

MODULE 0,25-2,0

Acier

- Angle de pression 20°
- Longueur maxi. 1800mm ou 400mm selon le module

- **Rabotable en longueur de 1m**

- Matières :

Module 0,25 à 0,7 acier doux


Module 0,8 à 2,0 acier 60C40

- Erreur totale jusqu'à module 0,7 :

1mm/300mm


Erreur totale à partir de module 0,8 :

0,1mm/300mm

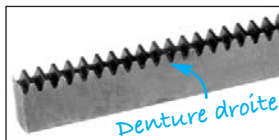

Option

 - Autres longueurs à partir de 10 pièces, contactez-nous



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Module	P	W	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
R0,25-400	0,25	8,75	4	9	400	✓	40,67 €
R0,4-400	0,4	11,60	6	12	400	✓	42,03 €
R0,5-400	0,5	11,50	6	12	400	✓	53,33 €
R0,7-400	0,7	11,30	6	12	400	-	44,91 €
R0,8-1000	0,8	11,20	6	12	1000	✓	117,46 €
R0,8-1800	0,8	11,20	6	12	1828	-	190,04 €
R1-1000	1	14,00	8	15	1000	✓	121,42 €
R1-1800	1	14,00	8	15	1828	✓	198,71 €
R1,25-1000	1,25	13,75	8	15	1000	✓	130,67 €
R1,25-1800	1,25	13,75	8	15	1828	✓	213,93 €
RR1,5-1000	1,5	16,50	18	18	1000	✓	134,39 €
RR1,5-1800	1,5	16,50	18	18	1828	✓	219,98 €
RR1,75-1000	1,75	16,25	18	18	1000	-	143,05 €
RR1,75-1800	1,75	16,25	18	18	1828	-	234,15 €
RR2-1000	2	16,00	18	18	1000	✓	144,04 €
RR2-1800	2	16,00	18	18	1828	-	241,50 €
RC1-400	1mm CP	11,67	6	12	400	-	sur demande
RC2-400	2mm CP	11,36	6	12	400	-	sur demande

*Dans la limite du disponible