


- Selon DIN 125
- T° d'utilisation : jusqu'à +430°C
- Matières : inox A2 303/304
- Conditionnées par lot

### Accessoires

- Visserie acier et inox

### Options

- Existe en inox 316 (A4)

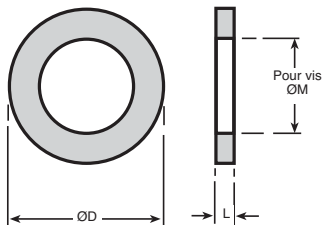

### REMISES

Nb. lots	1+	6+	11+
Remises	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pour vis de filetage ØM	ØD	L	Nb. de rondelles par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✓	9,27 €
SHW-2,5/B	M2,5	6	0,5	2000	✓	15,49 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✓	2,45 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✓	4,93 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✓	6,80 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✓	16,10 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✓	10,95 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✓	26,93 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✓	22,91 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	-	27,61 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	✓	28,23 €
SHW-18/B	M18	34	3,0	200	-	37,40 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	-	38,66 €
SHW-22/B	M22	39	3,0	100	-	22,82 €
SHW-24/B	M24	44	4,0	100	-	40,72 €
SHW-27/B	M27	50	4,0	100	-	48,26 €
SHW-30/B	M30	56	4,0	50	-	29,71 €

\*Dans la limite du disponible