


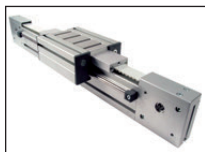

Guidage linéaire modulaire



Système linéaire motorisable Ø14mm SLM14

- Système de guidage linéaire entièrement compatible avec les structures modulaires
- Fabriqué à partir d'un profilé PRF4590
- Vitesse de déplacement maxi. : 10 m/seconde
- Courroie polyuréthane AT10 largeur 32mm
- Avec 4 galets de roulements
- Tendeur de courroie intégré
- Alésage des réducteurs Ø14mm avec rainure de clavette
- Pour moteur d'arbre Ø14mm
- Déplacement pour 1 tour : 190mm



Accessoires

- Plaque de liaison PRF-PL

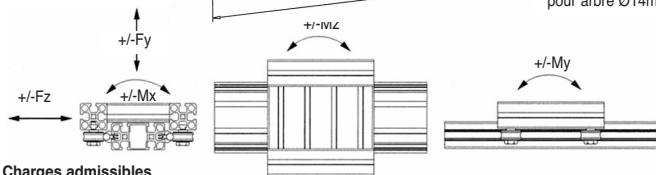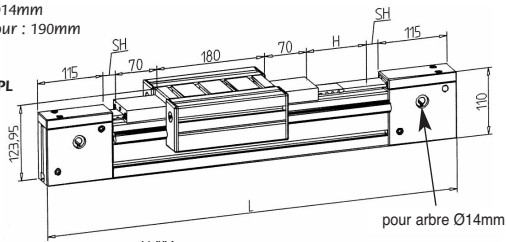

Charges admissibles

| Références | Course H | Distance sécurité SH | Longueur totale L (mm) | Charges max. admissibles | | | | | |
|------------|----------|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | Mx max. (Nm) | My max. (Nm) | Mz max. (Nm) | Fy max. (N) | Fz max. (N) | Prix Uni. |
| SLM14-200 | 200 | 20 | 790 | 79 | 120 | 202 | 3500 | 1500 | 1215,82 € |
| SLM14-300 | 300 | 20 | 890 | 79 | 120 | 202 | 3500 | 1500 | 1232,65 € |
| SLM14-400 | 400 | 20 | 990 | 79 | 120 | 202 | 3500 | 1500 | 1249,48 € |
| SLM14-500 | 500 | 20 | 1090 | 79 | 120 | 202 | 3500 | 1500 | 1266,30 € |
| SLM14-600 | 600 | 20 | 1190 | 79 | 120 | 202 | 3500 | 1500 | 1283,13 € |
| SLM14-700 | 700 | 20 | 1290 | 79 | 120 | 202 | 3500 | 1500 | 1299,95 € |
| SLM14-800 | 800 | 20 | 1390 | 79 | 120 | 202 | 3500 | 1500 | 1316,78 € |
| SLM14-900 | 900 | 20 | 1490 | 79 | 120 | 202 | 3500 | 1500 | 1333,61 € |
| SLM14-1000 | 1000 | 20 | 1590 | 79 | 120 | 202 | 3500 | 1500 | 1350,43 € |
| SLM14-1500 | 1500 | 20 | 2090 | 79 | 120 | 202 | 3500 | 1500 | 1434,55 € |
| SLM14-2000 | 2000 | 20 | 2590 | 79 | 120 | 202 | 3500 | 1500 | 1518,67 € |
| SLM14-2500 | 2500 | 20 | 3090 | 79 | 120 | 202 | 3500 | 1500 | 1602,82 € |
| SLM14-3000 | 3000 | 20 | 3590 | 79 | 120 | 202 | 3500 | 1500 | 1686,94 € |