

 

Inox

MODULE
0,25-2,0

- Angle de pression 20°
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière : inox Z10 CNF 18,09 (303)

Option

- Différentes longueurs

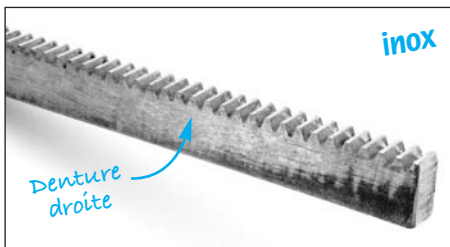

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-	-5%	-10%	Sur demande

Références	Module	P	W	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SR0,25	0,25	8,75	4,00	9	400	✓	88,95 €
SR0,4	0,40	11,60	6,00	12	400	-	109,68 €
SR0,5	0,50	11,50	6,00	12	400	✓	113,46 €
SR0,7	0,70	11,30	6,00	12	400	-	117,11 €
SR0,8	0,80	11,20	6,00	12	400	✓	120,71 €
SR1	1,00	14,00	8,00	15	400	✓	129,41 €
SR1,25	1,25	13,75	8,00	15	400	-	134,22 €
SR1,5	1,50	16,50	18,00	18	400	-	153,66 €
SR1,75	1,75	16,25	18,00	18	400	-	155,41 €
SR2	2,00	16,00	18,00	18	400	✓	160,42 €
SRC1	1mm CP	11,67	6,00	12	400	-	sur demande
SRC2	2mm CP	11,36	6,00	12	400	-	sur demande