


## MODULE

## Inox 303

# 1,0

- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	INOX 303	laiton	fibre	
Nm				
kW				

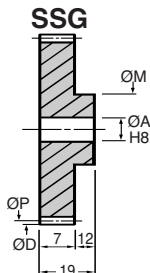

### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-12%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SSG1-12-303	12	12	14	14	6	-	18,54 €
SSG1-15-303	15	15	17	12	8	-	19,07 €
SSG1-16-303	16	16	18	12	8	-	20,03 €
SSG1-18-303	18	18	20	15	8	-	20,77 €
SSG1-20-303	20	20	22	15	8	-	20,77 €
SSG1-22-303	22	22	24	15	8	-	21,57 €
SSG1-24-303	24	24	26	15	8	-	21,64 €
SSG1-25-303	25	25	27	15	8	-	22,17 €
SSG1-26-303	26	26	28	15	8	-	23,11 €
SSG1-28-303	28	28	30	15	8	-	24,02 €
SSG1-30-303	30	30	32	20	8	-	22,45 €
SSG1-32-303	32	32	34	20	8	-	26,57 €
SSG1-36-303	36	36	38	20	8	-	30,04 €
SSG1-40-303	40	40	42	20	8	-	32,56 €
SSG1-44-303	44	44	46	20	8	-	35,03 €
SSG1-48-303	48	48	50	20	8	-	37,24 €
SSG1-50-303	50	50	52	30	10	-	39,87 €
SSG1-54-303	54	54	56	30	10	-	43,41 €
SSG1-56-303	56	56	58	30	10	-	44,22 €
SSG1-60-303	60	60	62	30	10	-	49,81 €
SSG1-64-303	64	64	66	30	10	-	55,10 €
SSG1-66-303	66	66	68	30	10	-	63,35 €
SSG1-70-303	70	70	72	30	10	-	66,68 €

**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**

SSG1-590-303	590	590	592	Dimensions : contactez-nous	sur demande
--------------	-----	-----	-----	-----------------------------	-------------

\*Dans la limite du disponible