


MODULE

Inox 316L

1,0

- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	INOX 316L	laiton	fibre	
Nm				
kW				

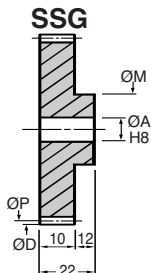

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-12%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 5
SSG1-12-316L	12	12	14	14	6	34,78 €
SSG1-15-316L	15	15	17	12	8	35,76 €
SSG1-16-316L	16	16	18	12	8	37,57 €
SSG1-18-316L	18	18	20	15	8	38,95 €
SSG1-20-316L	20	20	22	15	8	38,95 €
SSG1-22-316L	22	22	24	15	8	40,45 €
SSG1-24-316L	24	24	26	15	8	40,61 €
SSG1-25-316L	25	25	27	15	8	41,59 €
SSG1-26-316L	26	26	28	15	8	43,34 €
SSG1-28-316L	28	28	30	15	8	45,04 €
SSG1-30-316L	30	30	32	20	8	42,10 €
SSG1-32-316L	32	32	34	20	8	49,84 €
SSG1-36-316L	36	36	38	20	8	56,32 €
SSG1-40-316L	40	40	42	20	8	61,07 €
SSG1-44-316L	44	44	46	20	8	65,66 €
SSG1-48-316L	48	48	50	20	8	69,84 €
SSG1-50-316L	50	50	52	30	10	74,78 €
SSG1-54-316L	54	54	56	30	10	81,43 €
SSG1-56-316L	56	56	58	30	10	82,93 €
SSG1-60-316L	60	60	62	30	10	93,39 €
SSG1-64-316L	64	64	66	30	10	103,34 €
SSG1-66-316L	66	66	68	30	10	118,79 €
SSG1-70-316L	70	70	72	30	10	125,04 €

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille** ↓

SSG1-590-316L	590	590	592	Dimensions : contactez-nous	sur demande
---------------	-----	-----	-----	-----------------------------	-------------