

MODULE

Inox 303

1,0


- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	INOX 303	laiton	fibre	
Nm				
kW				



FABRICATION

pour délai accéléré
nous contacter

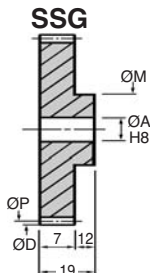

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SSG1-12-303	12	12	14	14	6	-	17,58 €
SSG1-15-303	15	15	17	12	8	-	18,07 €
SSG1-16-303	16	16	18	12	8	-	18,98 €
SSG1-18-303	18	18	20	15	8	-	19,69 €
SSG1-20-303	20	20	22	15	8	-	19,69 €
SSG1-22-303	22	22	24	15	8	-	20,44 €
SSG1-24-303	24	24	26	15	8	-	20,52 €
SSG1-25-303	25	25	27	15	8	-	21,01 €
SSG1-26-303	26	26	28	15	8	-	21,90 €
SSG1-28-303	28	28	30	15	8	-	22,76 €
SSG1-30-303	30	30	32	20	8	-	21,27 €
SSG1-32-303	32	32	34	20	8	-	25,18 €
SSG1-36-303	36	36	38	20	8	-	28,47 €
SSG1-40-303	40	40	42	20	8	-	30,86 €
SSG1-44-303	44	44	46	20	8	-	33,18 €
SSG1-48-303	48	48	50	20	8	-	35,28 €
SSG1-50-303	50	50	52	30	10	-	37,78 €
SSG1-54-303	54	54	56	30	10	-	41,14 €
SSG1-56-303	56	56	58	30	10	-	41,90 €
SSG1-60-303	60	60	62	30	10	-	47,19 €
SSG1-64-303	64	64	66	30	10	-	52,21 €
SSG1-66-303	66	66	68	30	10	-	60,02 €
SSG1-70-303	70	70	72	30	10	-	63,17 €

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

SSG1-590-303 590 590 592 Dimensions : contactez-nous sur demande

*Dans la limite du disponible