

Inox 303


MODULE

2,0



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	INOX 303	laiton	fibre	
Nm				
kW				

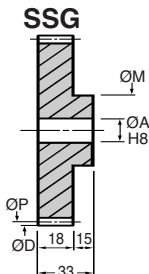

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-12%		Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SSG2-12-303	12	24	28	28	12	-	30,53 €
SSG2-15-303	15	30	34	25	15	-	26,46 €
SSG2-16-303	16	32	36	25	15	-	28,17 €
SSG2-18-303	18	36	40	30	15	-	31,94 €
SSG2-20-303	20	40	44	30	15	-	34,14 €
SSG2-22-303	22	44	48	35	15	-	38,47 €
SSG2-24-303	24	48	52	35	15	-	42,32 €
SSG2-30-303	30	60	64	40	20	-	55,22 €
SSG2-32-303	32	64	68	40	20	-	57,04 €
SSG2-36-303	36	72	76	50	20	-	66,32 €
SSG2-40-303	40	80	84	50	20	-	106,26 €
SSG2-44-303	44	88	92	60	20	-	146,04 €
SSG2-46-303	46	92	96	50	20	-	146,04 €
SSG2-48-303	48	96	100	50	20	-	146,04 €
SSG2-50-303	50	100	104	50	20	-	167,51 €
SSG2-54-303	54	108	112	50	20	-	167,37 €
SSG2-56-303	56	112	116	50	20	-	191,15 €
SSG2-60-303	60	120	124	50	20	-	191,15 €
SSG2-64-303	64	128	132	50	20	-	217,38 €
SSG2-66-303	66	132	136	50	20	-	231,52 €
SSG2-70-303	70	140	144	50	20	-	240,98 €

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

SSG2-290-303	290	580	584	Dimensions : contactez-nous		sur demande
--------------	-----	-----	-----	-----------------------------	--	-------------

*Dans la limite du disponible