

MODULE


Inox 303

2,0



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	INOX 303	laiton	fibre	
Nm				
kW				

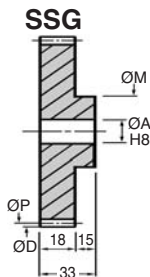

FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix		-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SSG2-12-303	12	24	28	28	12	-	28,93 €
SSG2-15-303	15	30	34	25	15	-	25,07 €
SSG2-16-303	16	32	36	25	15	-	26,69 €
SSG2-18-303	18	36	40	30	15	-	30,26 €
SSG2-20-303	20	40	44	30	15	-	32,34 €
SSG2-22-303	22	44	48	35	15	-	36,46 €
SSG2-24-303	24	48	52	35	15	-	40,10 €
SSG2-30-303	30	60	64	40	20	-	52,31 €
SSG2-32-303	32	64	68	40	20	-	54,03 €
SSG2-36-303	36	72	76	50	20	-	62,83 €
SSG2-40-303	40	80	84	50	20	-	100,66 €
SSG2-44-303	44	88	92	60	20	-	138,35 €
SSG2-46-303	46	92	96	50	20	-	138,35 €
SSG2-48-303	48	96	100	50	20	-	138,35 €
SSG2-50-303	50	100	104	50	20	-	158,69 €
SSG2-54-303	54	108	112	50	20	-	158,55 €
SSG2-56-303	56	112	116	50	20	-	181,07 €
SSG2-60-303	60	120	124	50	20	-	181,07 €
SSG2-64-303	64	128	132	50	20	-	205,93 €
SSG2-66-303	66	132	136	50	20	-	219,31 €
SSG2-70-303	70	140	144	50	20	-	228,27 €

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

SSG2-290-303	290	580	584	Dimensions : contactez-nous	sur demande
--------------	-----	-----	-----	-----------------------------	-------------

*Dans la limite du disponible