


- Proche des tolérances dimensionnelles de :
ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84

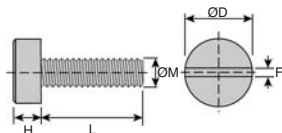

REMISES

Nb. Lots	1+	6+	11+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	ØM	L	ØD	H	F	Quantité par lot	Stock [†]	Prix Uni. par lot
TC3-5/N/B	M3x0,5	5	5,5	2,0	0,8	200	✓	9,57 €
TC3-6/N/B	M3x0,5	6	5,5	2,0	0,8	200	✓	6,80 €
TC3-8/N/B	M3x0,5	8	5,5	2,0	0,8	200	✓	6,83 €
TC3-10/N/B	M3x0,5	10	5,5	2,0	0,8	200	✓	6,36 €
TC3-12/N/B	M3x0,5	12	5,5	2,0	0,8	200	-	6,95 €
TC3-16/N/B	M3x0,5	16	5,5	2,0	0,8	200	-	9,57 €
TC3-20/N/B	M3x0,5	20	5,5	2,0	0,8	200	✓	7,13 €
TC3-25/N/B	M3x0,5	25	5,5	2,0	0,8	200	✓	10,39 €
TC4-6/N/B	M4x0,7	6	7,0	2,6	1,2	200	-	7,08 €
TC4-8/N/B	M4x0,7	8	7,0	2,6	1,2	200	-	7,23 €
TC4-10/N/B	M4x0,7	10	7,0	2,6	1,2	200	✓	6,77 €
TC4-12/N/B	M4x0,7	12	7,0	2,6	1,2	200	-	7,37 €
TC4-16/N/B	M4x0,7	16	7,0	2,6	1,2	200	✓	7,54 €
TC4-20/N/B	M4x0,7	20	7,0	2,6	1,2	200	✓	7,73 €
TC4-25/N/B	M4x0,7	25	7,0	2,6	1,2	200	-	10,53 €
TC4-30/N/B	M4x0,7	30	7,0	2,6	1,2	200	✓	10,94 €
TC5-8/N/B	M5x0,8	8	8,5	3,3	1,2	200	-	14,34 €
TC5-10/N/B	M5x0,8	10	8,5	3,3	1,2	200	✓	7,89 €
TC5-16/N/B	M5x0,8	16	8,5	3,3	1,2	200	✓	8,14 €
TC5-20/N/B	M5x0,8	20	8,5	3,3	1,2	200	✓	8,91 €
TC5-25/N/B	M5x0,8	25	8,5	3,3	1,2	200	✓	9,75 €
TC5-30/N/B	M5x0,8	30	8,5	3,3	1,2	200	✓	16,68 €
TC5-40/N/B	M5x0,8	40	8,5	3,3	1,2	200	-	17,40 €
TC6-10/N/B	M6x1,0	10	10,0	3,9	1,6	200	✓	10,60 €
TC6-12/N/B	M6x1,0	12	10,0	3,9	1,6	200	-	12,38 €
TC6-16/N/B	M6x1,0	16	10,0	3,9	1,6	200	-	13,74 €
TC6-20/N/B	M6x1,0	20	10,0	3,9	1,6	200	✓	15,59 €
TC6-25/N/B	M6x1,0	25	10,0	3,9	1,6	200	✓	22,51 €
TC6-30/N/B	M6x1,0	30	10,0	3,9	1,6	200	✓	12,45 €
TC6-40/N/B	M6x1,0	40	10,0	3,9	1,6	100	✓	14,03 €
TC6-50/N/B	M6x1,0	50	10,0	3,9	1,6	100	✓	12,81 €
TC6-60/N/B	M6x1,0	60	10,0	3,9	1,6	100	✓	15,05 €

[†]Dans la limite du disponible