


Crémaillère section circulaire



MODULE 0,25-1,5


Inox

- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :
Inox (303) Z10 CNF 18,09

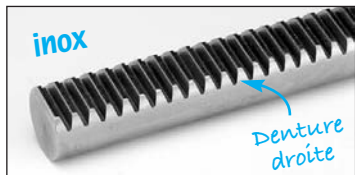

Option

- Différentes longueurs

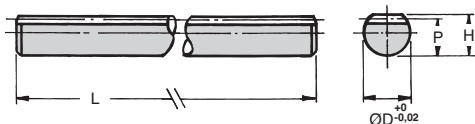

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Module	P (mm)	ØD (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
TR0,25	0,25	5,30	6,00	5,55	400	✓	55,53 €
TR0,4	0,40	8,80	10,00	9,20	400	✓	57,47 €
TR0,5	0,50	8,70	10,00	9,20	400	✓	59,41 €
TR0,7	0,70	9,80	12,00	10,50	400	✓	61,29 €
TR0,8	0,80	9,70	12,00	10,50	400	✓	63,18 €
TR1	1,00	9,50	12,00	10,50	400	✓	69,42 €
TR1,25	1,25	11,75	15,00	13,00	400	✓	75,59 €
TR1,5	1,50	16,00	20,00	17,50	400	✓	162,73 €
TRC1	1mm CP	8,88	10,00	9,20	400	-	55,53 €
TRC2	2mm CP	8,56	10,00	9,20	400	-	56,74 €

*Dans la limite du disponible