



- Volant sans poignée pour commande manuelle
- Avec pré-trou
- T° d'utilisation : -20°C à +140°C
- Matières :
Volant : plastique thermodurcissable
Moyeu : acier zingué

Options


- Alésages différents
- Rainure de clavette
- Voir tableau des modifications

Application

- Tous types de machines



Alésage modifiable

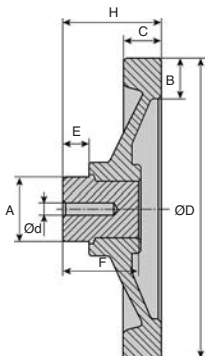

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	ØD	H	C	B	ØA	Ød	E	F	Prix Uni. 1 à 5
VPRA50	50	23	11	10	16	4	9	20	8,05 €
VPRA65	65	28	13	13	20	4	10	24	9,57 €
VPRA80	80	31	14	15	20	4	10	27	10,71 €
VPRA100	100	35	14	16	24	4	11	29	14,60 €
VPRA125	125	44	16	18	32	6	13	35	19,39 €
VPRA150	150	48	18	20	32	6	13	37	24,79 €
VPRA200	200	58	21	24	40	6	16	44	41,98 €
VPRA250	250	66	22	30	48	6	17	49	61,64 €
VPRA300	300	76	24	35	58	6	18	55	104,09 €