

Engrenage droit plastique



MODULE

Delrin usiné

1,25




- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
	Delrin
Nm	1,0



FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter

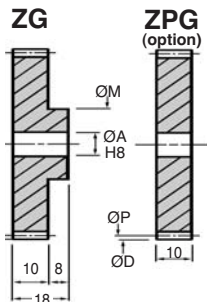

REMISES

Qté	1+	6+	30+	100+	400+
Rem. Prix	-22%	-44%	-47%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG1.25-9	9	12,50	15,00	15	5	0,003	0,001	9,37 €	Sur demande
ZG1.25-10	10	13,75	16,25	15	5	0,003	0,002	9,37 €	
ZG1.25-11	11	15,00	17,50	15	5	0,004	0,002	9,37 €	
ZG1.25-12	12	15,00	17,50	15	5	0,004	0,002	9,37 €	
ZG1.25-13	13	16,25	18,75	15	5	0,004	0,002	9,37 €	
ZG1.25-14	14	17,50	20,00	15	5	0,004	0,003	9,45 €	
ZG1.25-15	15	18,75	21,25	15	5	0,005	0,003	9,71 €	
ZG1.25-16	16	20,00	22,50	16	6	0,005	0,004	9,96 €	
ZG1.25-17	17	21,25	23,75	16	6	0,006	0,004	10,33 €	
ZG1.25-18	18	22,50	25,00	16	6	0,007	0,005	10,55 €	
ZG1.25-19	19	23,75	26,25	16	6	0,007	0,005	11,54 €	
ZG1.25-20	20	25,00	27,50	16	6	0,008	0,006	11,66 €	
ZG1.25-21	21	26,25	28,75	18	6	0,009	0,007	11,82 €	
ZG1.25-22	22	27,50	30,00	18	6	0,010	0,007	11,91 €	
ZG1.25-23	23	28,75	31,25	18	6	0,010	0,008	13,29 €	
ZG1.25-24	24	30,00	32,50	18	6	0,011	0,009	13,56 €	
ZG1.25-25	25	31,25	33,75	18	6	0,012	0,009	13,79 €	
ZG1.25-26	26	32,50	35,00	18	6	0,013	0,010	13,98 €	
ZG1.25-27	27	33,75	36,25	18	6	0,013	0,011	14,32 €	
ZG1.25-28	28	35,00	37,50	18	6	0,014	0,012	14,96 €	
ZG1.25-29	29	36,25	38,75	18	6	0,015	0,013	15,31 €	
ZG1.25-30	30	37,50	40,00	18	6	0,016	0,014	15,81 €	
ZG1.25-31	31	38,75	41,25	18	6	0,017	0,015	18,40 €	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG1,25-32	32	40,00	42,50	18	6	0,018	0,016	18,74 €	
ZG1,25-33	33	41,25	43,75	18	6	0,019	0,017	19,11 €	
ZG1,25-34	34	42,50	45,00	18	6	0,020	0,018	19,35 €	
ZG1,25-35	35	43,75	46,25	18	6	0,021	0,019	19,79 €	
ZG1,25-36	36	45,00	47,50	18	6	0,022	0,020	20,07 €	
ZG1,25-38	38	47,50	50,00	18	6	0,025	0,022	20,42 €	
ZG1,25-39	39	48,75	51,25	18	6	0,026	0,024	24,87 €	
ZG1,25-40	40	50,00	52,50	22	8	0,028	0,025	25,05 €	
ZG1,25-41	41	51,25	53,75	22	8	0,029	0,026	25,15 €	
ZG1,25-42	42	52,50	55,00	22	8	0,031	0,027	25,29 €	
ZG1,25-44	44	55,00	57,50	22	8	0,033	0,030	25,55 €	
ZG1,25-45	45	56,25	58,75	22	8	0,035	0,031	25,63 €	
ZG1,25-46	46	57,50	60,00	22	8	0,036	0,033	25,74 €	
ZG1,25-47	47	58,75	61,25	22	8	0,038	0,034	29,38 €	
ZG1,25-48	48	60,00	62,50	22	8	0,039	0,036	29,44 €	
ZG1,25-49	49	61,25	63,75	22	8	0,041	0,037	30,11 €	
ZG1,25-50	50	62,50	65,00	22	8	0,042	0,039	30,35 €	
ZG1,25-51	51	63,75	66,25	22	8	0,044	0,040	30,68 €	
ZG1,25-52	52	65,00	67,50	22	8	0,045	0,042	30,96 €	
ZG1,25-53	53	66,25	68,75	22	8	0,047	0,044	31,21 €	
ZG1,25-54	54	67,50	70,00	22	8	0,049	0,045	31,38 €	
ZG1,25-55	55	68,75	71,25	26	10	0,051	0,047	31,70 €	
ZG1,25-56	56	70,00	72,50	26	10	0,053	0,048	33,09 €	
ZG1,25-57	57	71,25	73,75	26	10	0,055	0,050	34,55 €	
ZG1,25-58	58	72,50	75,00	26	10	0,057	0,052	35,04 €	
ZG1,25-59	59	73,75	76,25	26	10	0,059	0,054	37,94 €	
ZG1,25-60	60	75,00	77,50	26	10	0,060	0,056	38,79 €	
ZG1,25-61	61	76,25	78,75	26	10	0,062	0,058	39,17 €	
ZG1,25-62	62	77,50	80,00	26	10	0,064	0,060	39,74 €	
ZG1,25-63	63	78,75	81,25	26	10	0,066	0,062	40,09 €	
ZG1,25-64	64	80,00	82,50	26	10	0,068	0,064	40,51 €	
ZG1,25-65	65	81,25	83,75	26	10	0,070	0,066	41,07 €	
ZG1,25-66	66	82,50	85,00	26	10	0,072	0,068	41,56 €	
ZG1,25-68	68	85,00	87,50	26	10	0,077	0,072	42,69 €	
ZG1,25-70	70	87,50	90,00	26	10	0,081	0,076	43,40 €	
ZG1,25-72	72	90,00	92,50	26	10	0,085	0,081	48,53 €	
ZG1,25-73	73	91,25	93,75	26	10	0,088	0,083	48,76 €	
ZG1,25-74	74	92,50	95,00	26	10	0,090	0,085	49,00 €	
ZG1,25-76	76	95,00	97,50	26	10	0,095	0,090	49,85 €	
ZG1,25-78	78	97,50	100,00	26	10	0,100	0,095	51,64 €	
ZG1,25-80	80	100,00	102,50	30	10	0,106	0,100	60,51 €	
ZG1,25-84	84	105,00	107,50	30	10	0,117	0,110	54,20 €	
ZG1,25-88	88	110,00	112,50	30	10	0,128	0,121	59,62 €	
ZG1,25-90	90	112,50	115,00	30	10	0,133	0,127	60,09 €	
ZG1,25-96	96	120,00	122,50	30	12	0,151	0,144	75,42 €	
ZG1,25-100	100	125,00	127,50	30	12	0,163	0,157	76,58 €	
ZG1,25-112	112	140,00	142,50	30	12	0,203	0,197	98,91 €	
ZG1,25-120	120	150,00	152,50	40	15	0,233	0,226	98,05 €	

Sur demande



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



ZG1,25-475 475 593,75 596,25 Dimensions : contactez-nous sur demande