



# Engrenage droit plastique

Delrin **usiné**

MODULE

**8,0**

- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C



## Options

- Nombre de dents différent : voir gamme complète en PDF sur [www.hpceurope.com](http://www.hpceurope.com)

Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
	Delrin
Nm	179



**FABRICATION**  
pour délai accéléré  
nous contacter

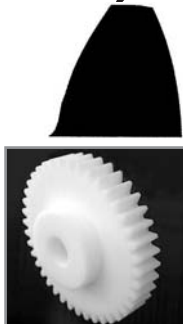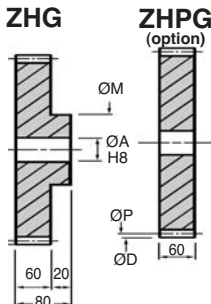

## REMISES

Qté	1+	4+	9+	16+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3	
						ZHG	ZHPG
ZHG8-12	12	96,00	112,00	50	25	sur demande	<b>Sur demande</b>
ZHG8-14	14	112,00	128,00	50	25	sur demande	
ZHG8-15	15	120,00	136,00	50	25	sur demande	
ZHG8-16	16	128,00	144,00	75	25	sur demande	
ZHG8-18	18	144,00	160,00	75	25	121,33 €	
ZHG8-19	19	152,00	168,00	75	25	sur demande	
ZHG8-20	20	160,00	176,00	75	25	166,32 €	
ZHG8-21	21	168,00	184,00	75	30	sur demande	
ZHG8-22	22	176,00	192,00	75	30	sur demande	
ZHG8-23	23	184,00	200,00	100	30	490,50 €	
ZHG8-24	24	192,00	208,00	100	30	sur demande	
ZHG8-25	25	200,00	216,00	100	30	777,32 €	
ZHG8-30	30	240,00	256,00	100	30	786,72 €	
ZHG8-35	35	280,00	296,00	100	30	936,29 €	
ZHG8-40	40	320,00	336,00	100	30	sur demande	
<b>↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓</b>							
ZHG8-70	70	560,00	576,00	Dimensions : contactez-nous		sur demande	