

Profilé aluminium pelable

PRF4545P

Section : 45x45 mm

- Profilé pour structure modulaire
- Les 4 rainures peuvent être ouvertes jusqu'à la longueur désirée
- Mise à longueur par vos soins
- Matière : aluminium anodisé
- Capuchons vendus par multiple, nous contacter

Possibilité d'assemblage




- Fixation universelle PRF-FIX-UNI
- Equerres PRF19-E, PRF25-E, PRF45-E, PRF4590-E
- Fixation standard PRF-FIX-STD
- Assemblages vissés

Accessoires

- Outil ouvre-rainure PRF-TOOL-OR
- Outil ébavureur PRF-TOOL-EB

Application

- Constructions de tous types, en particulier là où les exigences au point de vue de l'hygiène sont élevées, comme l'industrie alimentaire ou pharmaceutique

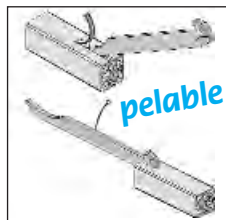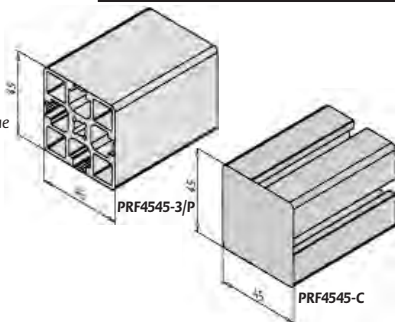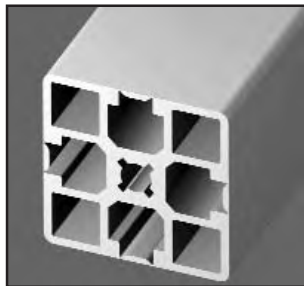

REMISES PROFILE

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

REMISES CAPUCHONS ET OUTILS

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	


Références	lx (cm4)	ly (cm4)	Longueur (mm)	Masse (kg/m)	Stock	Prix Uni.
Profilé						
PRF4545-3/P	14,095	14,095	3000	2,01	✓	77,83 €
Capuchons						
PRF4545-C		Embout		-	✓	0,92 €
PRF45-EG		Couvercle		-	-	0,63 €
Outils						
PRF-TOOL-OR		Outil ouvre-rainure		-	✓	21,70 €
PRF-TOOL-EB		Outil ébavureur		-	-	112,86 €

*Dans la limite du disponible

PRF4590P Profilé aluminium pelable

Section : 45x90 mm

- Profilé pour structure modulaire
- Les 6 rainures peuvent être ouvertes jusqu'à la longueur désirée
- Mise à longueur par vos soins
- Matière : aluminium anodisé
- Capuchons vendus par multiple, nous contacter

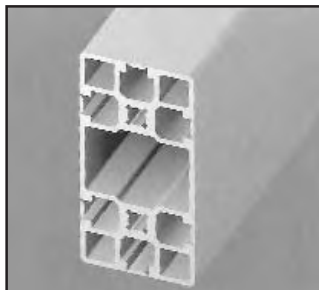

Possibilité d'assemblage



- Fixation universelle PRF-FIX-UNI
- Equerres PRF19-E, PRF25-E, PRF45-E, PRF4590-E
- Fixation standard PRF-FIX-STD
- Assemblages vissés

Accessoires

- Outil ouvre-rainure PRF-TOOL-OR
- Outil ébavureur PRF-TOOL-EB

Application

- Constructions de tous types, en particulier là où les exigences au point de vue de l'hygiène sont élevées, comme l'industrie alimentaire ou pharmaceutique.
- Guidage des contrepoids dans la partie centrale

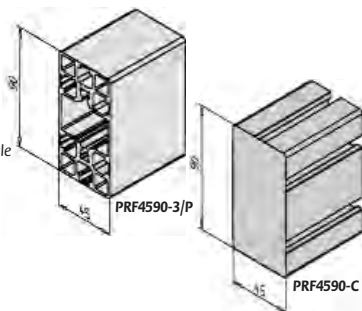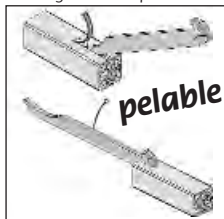

REMISES PROFILE

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix -5% Sur demande		

REMISES CAPUCHONS ET OUTILS

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix -5% Sur demande		

Références	lx (cm4)	ly (cm4)	Longueur (mm)	Masse (kg/m)	Stock	Prix Uni.
Profilé						
PRF4590-3/P	102,249	25,326	3000	3,191	✓	141,35 €
Capuchons						
PRF4590-C		Embout		-	✓	1,48 €
PRF45-EG		Couvercle		-	-	0,63 €
Outils						
PRF-TOOL-OR		Outil ouvre-rainure		-	✓	21,70 €
PRF-TOOL-EB		Outil ébavureur		-	-	112,86 €

*Dans la limite du disponible

Profilé aluminium pelable




PRFP

Principe d'utilisation


Les profilés pelables ne retiennent pas les salissures, et sont très recommandés par l'industrie alimentaire ou pharmaceutique.

Utilisation

- Introduire la partie courbée de l'outil sous la rainure de l'extrémité du profilé et soulever jusqu'à la longueur voulue en cassant les rainures par quelques mouvements de bas en haut
- Ebavurer la rainure ainsi obtenue avec l'outil **PRF-TOOL-EB**
- On procède de la même façon avec l'autre extrémité de l'outil. Les rainures trop ouvertes peuvent être recouvertes avec le profilé de recouvrement **PRF-PR**

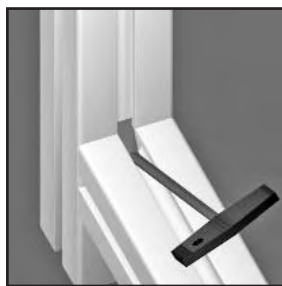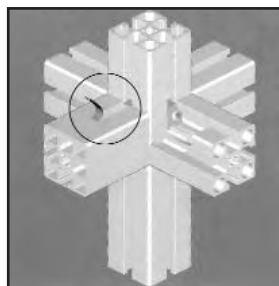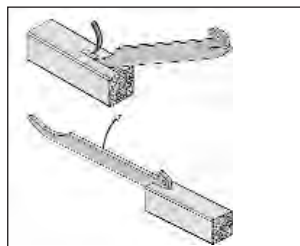

L'ouverture de la rainure réalisée avec la partie fendue de l'outil correspond exactement à la longueur nécessaire pour une fixation universelle **PRF-FIX-UNI**. Elle sera fermée après le montage par le couvercle **PRF45-EG**.

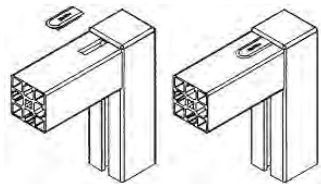

PRFTOOL **Profilé aluminium** **Outillage****Outil ouvre-rainure**

Matière : acier chromé

Applications

- Ouverture des rainures fermées des profilés aluminium pelables, par exemple pour la fixation de panneaux d'habillage, la mise en place d'un système linéaire, etc...
- Ouverture de la couverture des rainures pour le montage des fixations.



PRF-TOOL-OR

Outil ébavureur

- Matière : manche en plastique

Applications

- Ebavurage des rainures du profilé après leur ouverture
- Pour ébavurer des percages

Utilisations

- Mettre l'outil à l'endroit qui doit être ébavuré et tirer dans le sens de la rainure



PRF-TOOL-EB

Clef de montage

- Matières :

- Outil : acier chromé
- Manche : plastique noir



PRF-TOOL-H4

REMISES

Oté	1+	50+	100+
Rem	Prix -5%	Sur demande	

Références	Type	Masse (kg)	Stock	Prix Uni. 1 à 49
PRF-TOOL-OR	Outil ouvre-rainure	0,456	✓	21,70 €
PRF-TOOL-EB	Outil ébavureur	0,090	-	112,86 €
PRF-TOOL-H4	Clef de montage	-	✓	5,42 €

*Dans la limite du disponible

Profilé aluminium goulotte

PRFG3

Section : 45x45 mm



- Profilé pour structure modulaire
- Mise à longueur par vos soins
- Matière : aluminium anodisé
- **Capuchon vendu par multiple, contactez-nous**

Possibilité d'assemblage


- Fixation universelle **PRF-FIX-UNI**
- Equerre **PRF-19-E, PRF-25-E, PRF-45-E, PRF-4590-E**
- Fixation standard **PRF-FIX-STD**
- Assemblages vissés
- Les rainures latérales peuvent être ouvertes jusqu'à la longueur désirée avec l'outil **PRF-TOOL-OR** et ébavurées avec l'outil **PRF-TOOL-EB**

Applications

- Utilisable pour tous les types de constructions
- Possibilité d'insérer des câbles électriques et pneumatiques ou une chaîne porte-câble **PRF4545-CH**
- Possibilité de fermer le profilé avec le couvercle **PRF4545-CG-3**

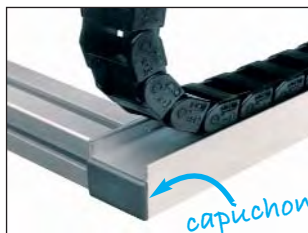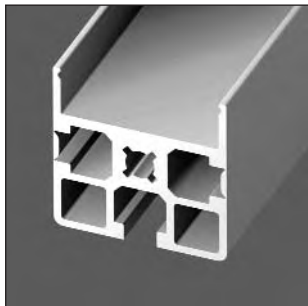

Exemple d'application
goulotte + chaîne

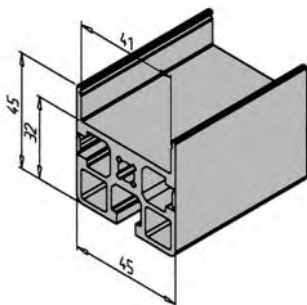

REMISES Profilé

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	Sur demande

REMISES Capuchon

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	Sur demande

Références	lx (cm ⁴)	ly (cm ⁴)	Longueur (mm)	Masse (kg/m)	Prix Uni.
Profilé					
PRF4545-G-3	13,002	8,297	3000	1,711	84,49 €
Capuchon (embout)					
PRF4532-C	Embout				1,23 €

PRFCG

Couvercle

Pour profilé aluminium goulotte


- Matière :
PVC très résistant gris

Applications


- Recouvrement du profilé PRF4545-G-3 afin de protéger et cacher des câbles électriques et pneumatiques

Montage


- Fixation par clipsage

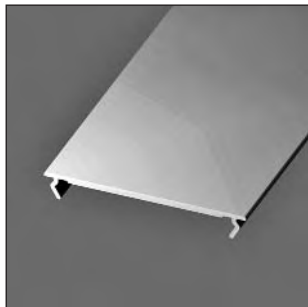

Exemple d'application

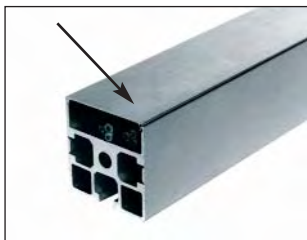

Exemple de montage

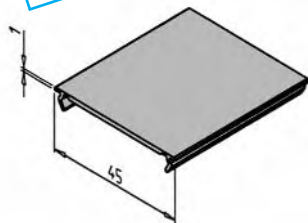NOUVEAU !**REMISES**

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Longueur (mm)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
PRF4545-CG-2	2000	0,11	11,57 €

Chaîne porte-câble pour profilé aluminium PRFCH

Pour profilé PRF4545-G-3

- Chaîne au mètre enclipsable
- Kit de fixation : composé de 2 éléments de raccordement
- Matière : plastique noir

Applications


- Permet le guidage des câbles électriques et pneumatiques lors d'applications avec chariots mobiles

Montage

- Fixation de la chaîne à l'aide des éléments de raccordement PRF4545-ACH
- Clipsez les longueurs de chaînes entre elles pour obtenir la longueur souhaitée



Exemple d'application

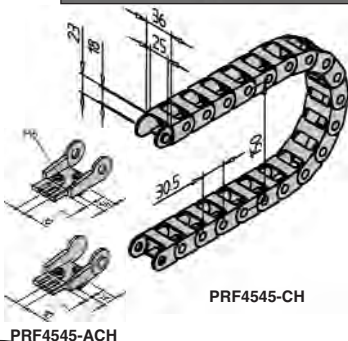

PRF4545-CH

PRF4545-ACH



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Type	Longueur (mm)	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PRF4545-CH	Chaîne porte-câble	1000	0,341	36,82 €
PRF4545-ACH	Élément de raccordement	-	0,058	8,59 €