



Pied articulé fixable tôle

Instructions de montage


A travers des poteaux borgnes

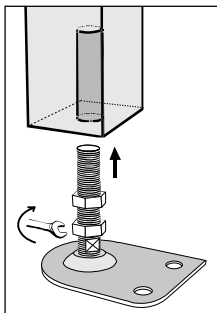

Insérer la vis dans le trou borgne en vissant à l'aide du méplat jusqu'à la hauteur désirée

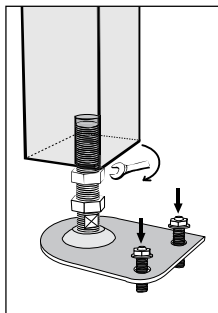


Serrer le contre-écrou (non fourni) puis spiter le pied au sol

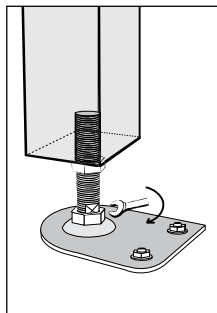


A la fin de la mise à niveau, serrer l'écrou sur l'embase afin de bloquer la tige en position angulaire


A travers des pattes de fixation

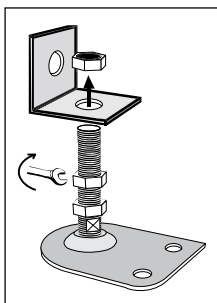

Régler la hauteur du pied à l'aide d'un écrou / contre écrou (non fourni)

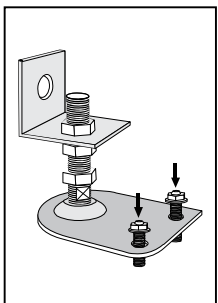

Une fois le pied à la hauteur voulue, spiter le pied au sol

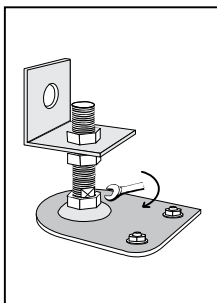

A la fin de la mise à niveau, serrer l'écrou sur l'embase afin de bloquer la tige en position angulaire