




Poignée champignon femelle

Taraudage M6 à M10

712

- Poignée permettant les opérations de "pousser et tirer"
- Avec insert femelle acier
- T° d'utilisation : -30°C à +140°C
- Matière :
Plastique phénolique noir

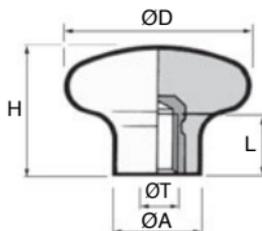

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix -20%	-30%	-40%	Sur demande	

Références	Filetage ØT	ØD	H	L	ØA	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
712-026	M6	30	26	13,50	15	✓	4,49 €
712-027	M8	39	39	16,00	18	✓	5,12 €
712-028	M10	50	35	21,00	23	✓	7,43 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Poignée tournante femelle

Taraudage M6 et M8

712

- Idéale pour des volants de contrôle
- Avec taraudage moulé.
- T° d'utilisation : -30°C à +140°C
- Matière :
Plastique phénolique noir

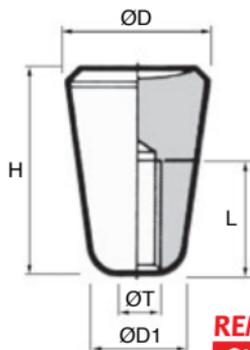

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix -20%	-30%	-40%	Sur demande	

Références	Filetage ØT	ØD	ØD1	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
712-024	M6	20	12	30	13,50	✓	3,48 €
712-025	M8	30	18	45	15,00	✓	4,94 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 113