

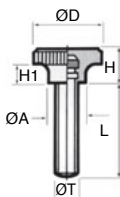



- **Élément de manœuvre**
- Avec insert acier
- T° d'utilisation : -30°C à +140°C
- Matière :
Plastique phénolique noir

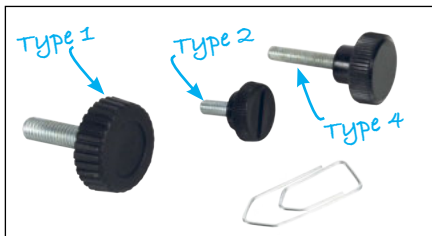

TYPE 1

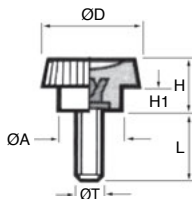

TYPE 2 :
avec fente pour tournevis

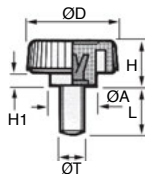

TYPE 4

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	-40%	Sur demande

Références	Filetage ØT	L	ØD	H	H1	ØA	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
TYPE 1								
712-015	M4	20	18	12	6,50	10	✓	3,28 €
712-016	M5	20	22	13	7,00	12	✓	2,47 €
712-017	M6	25	26	13	7,00	15	✓	2,92 €
TYPE 2								
712-020	M4	10	15	8	4	10	✓	1,44 €
TYPE 4								
712-018	M6	20	23	12	3,50	12	✓	2,31 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm