

Roue à rattrapage de jeu



Module 0,5

Pour vis sans fin 1 filet



INDICATION DE COUPLE

Pour 50 dents à 1000 t/min.

Avec vis standard

| | |
|----------------|--------|
| Couple (Nm) | 0,10 |
| Puissance (kW) | 0,0002 |

- Angle de pression 20°
- Sens d'inclinaison à droite
- Matière : bronze CuAl10NiFe4
- S'utilise avec vis sans fin 1 filet réf. **W0,5-1, SW0,5-1**
- Le rattrapage de jeu ne s'effectue que dans un sens

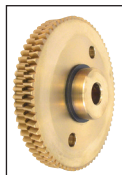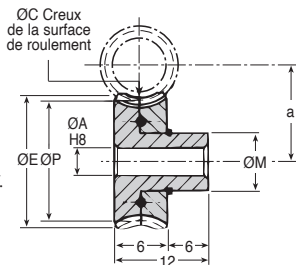

Options

- Nombre de dents différent
- Autre module jusqu'au module 2

REMISES

| | | | | |
|-----------|------|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
| Rem. Prix | -12% | -25% | Sur demande | |

| Références | Z Dents | Primitif ØP | Entraxe a | Creux ØC | ØE | Moyeu ØM | Alésage ØA | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------|---------|-------------|-----------|----------|-------|----------|------------|-----------------|
| ABM0.5-50 | 50 | 25,00 | 18,50 | 26,00 | 26,50 | 13 | 6 | 63,71 € |
| ABM0.5-52 | 52 | 26,00 | 19,00 | 27,00 | 27,50 | 13 | 6 | 64,67 € |
| ABM0.5-55 | 55 | 27,50 | 19,75 | 28,50 | 29,00 | 13 | 6 | 65,72 € |
| ABM0.5-58 | 58 | 29,00 | 20,50 | 30,00 | 30,50 | 13 | 6 | 66,66 € |
| ABM0.5-60 | 60 | 30,00 | 21,00 | 31,00 | 31,50 | 13 | 6 | 67,73 € |
| ABM0.5-62 | 62 | 31,00 | 21,50 | 32,00 | 32,50 | 13 | 6 | 68,69 € |
| ABM0.5-65 | 65 | 32,50 | 22,25 | 33,50 | 34,00 | 13 | 6 | 69,76 € |
| ABM0.5-68 | 68 | 34,00 | 23,00 | 35,00 | 35,50 | 13 | 6 | 70,58 € |
| ABM0.5-70 | 70 | 35,00 | 23,50 | 36,00 | 36,50 | 13 | 6 | 72,10 € |
| ABM0.5-72 | 72 | 36,00 | 24,00 | 37,00 | 37,50 | 13 | 6 | 73,66 € |
| ABM0.5-75 | 75 | 37,50 | 24,75 | 38,50 | 39,00 | 13 | 6 | 75,17 € |
| ABM0.5-78 | 78 | 39,00 | 25,50 | 40,00 | 40,50 | 13 | 6 | 76,72 € |
| ABM0.5-80 | 80 | 40,00 | 26,00 | 41,00 | 41,50 | 13 | 6 | 78,30 € |
| ABM0.5-82 | 82 | 41,00 | 26,50 | 42,00 | 42,50 | 13 | 6 | 79,36 € |
| ABM0.5-85 | 85 | 42,50 | 27,25 | 43,50 | 44,00 | 13 | 6 | 80,47 € |
| ABM0.5-88 | 88 | 44,00 | 28,00 | 45,00 | 45,50 | 13 | 6 | 81,48 € |
| ABM0.5-90 | 90 | 45,00 | 28,50 | 46,00 | 46,50 | 13 | 6 | 82,57 € |
| ABM0.5-92 | 92 | 46,00 | 29,00 | 47,00 | 47,50 | 13 | 6 | 83,57 € |
| ABM0.5-95 | 95 | 47,50 | 29,75 | 48,50 | 49,00 | 13 | 6 | 84,65 € |
| ABM0.5-96 | 96 | 48,00 | 30,00 | 49,00 | 49,50 | 13 | 6 | 85,66 € |
| ABM0.5-98 | 98 | 49,00 | 30,50 | 50,00 | 50,50 | 13 | 6 | 86,74 € |
| ABM0.5-100 | 100 | 50,00 | 31,00 | 51,00 | 51,50 | 13 | 6 | 96,85 € |
| ABM0.5-110 | 110 | 55,00 | 33,50 | 56,00 | 56,50 | 13 | 6 | 106,95 € |
| ABM0.5-120 | 120 | 60,00 | 36,00 | 61,00 | 61,50 | 13 | 6 | 117,04 € |
| ABM0.5-140 | 140 | 70,00 | 41,00 | 71,00 | 71,50 | 13 | 6 | 127,10 € |
| ABM0.5-150 | 150 | 75,00 | 43,50 | 76,00 | 76,50 | 13 | 6 | 134,19 € |
| ABM0.5-160 | 160 | 80,00 | 46,00 | 81,00 | 81,50 | 13 | 6 | 141,24 € |

Dimensions en mm

INDICATION DE COUPLE



Pour 50 dents à 1000 t/min.

| Avec vis standard | |
|-------------------|--------|
| Couple (Nm) | 0,584 |
| Puissance (kW) | 0,0012 |

- Angle de pression 20°
- Sens d'inclinaison à droite
- Matière :
Bronze CuAl10NiFe4
- S'utilise avec vis sans fin 1 filet
réf. **W1-1, SW1-1**
- Le rattrapage de jeu ne s'effectue que dans un sens

Options

- Nombre de dents différent
- Autre module jusqu'au module 2

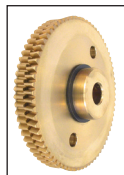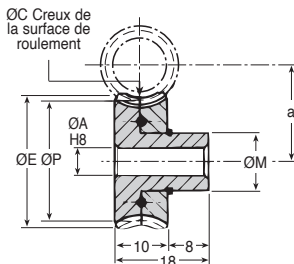

REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
|-----------|------|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -12% | -25% | Sur demande | |

| Références | Z Dents | Primitif ØP | Entraxe a | Creux ØC | ØE | Moyeu ØM | Alésage ØA | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------|------------|----------------|--------------|-------------|--------|-------------|---------------|--------------------|
| ABM1-48 | 48 | 48,00 | 31,50 | 50,00 | 51,00 | 25 | 10 | 124,35 € |
| ABM1-50 | 50 | 50,00 | 32,50 | 52,00 | 53,00 | 25 | 10 | 129,08 € |
| ABM1-52 | 52 | 52,00 | 33,50 | 54,00 | 55,00 | 25 | 10 | 133,83 € |
| ABM1-54 | 54 | 54,00 | 34,50 | 56,00 | 57,00 | 25 | 10 | 138,52 € |
| ABM1-55 | 55 | 55,00 | 35,00 | 57,00 | 58,00 | 25 | 10 | 143,26 € |
| ABM1-58 | 58 | 58,00 | 36,50 | 60,00 | 61,00 | 25 | 10 | 148,01 € |
| ABM1-60 | 60 | 60,00 | 37,50 | 62,00 | 63,00 | 25 | 10 | 152,74 € |
| ABM1-62 | 62 | 62,00 | 38,50 | 64,00 | 65,00 | 25 | 10 | 158,61 € |
| ABM1-64 | 64 | 64,00 | 39,50 | 66,00 | 67,00 | 25 | 10 | 164,58 € |
| ABM1-65 | 65 | 65,00 | 40,00 | 67,00 | 68,00 | 25 | 10 | 170,47 € |
| ABM1-68 | 68 | 68,00 | 41,50 | 70,00 | 71,00 | 25 | 10 | 176,38 € |
| ABM1-70 | 70 | 70,00 | 42,50 | 72,00 | 73,00 | 25 | 10 | 182,31 € |
| ABM1-72 | 72 | 72,00 | 43,50 | 74,00 | 75,00 | 25 | 10 | 188,09 € |
| ABM1-75 | 75 | 75,00 | 45,00 | 77,00 | 78,00 | 25 | 10 | 193,67 € |
| ABM1-78 | 78 | 78,00 | 46,50 | 80,00 | 81,00 | 25 | 10 | 199,26 € |
| ABM1-80 | 80 | 80,00 | 47,50 | 82,00 | 83,00 | 25 | 10 | 204,85 € |
| ABM1-82 | 82 | 82,00 | 48,50 | 84,00 | 85,00 | 25 | 10 | 210,47 € |
| ABM1-85 | 85 | 85,00 | 50,00 | 87,00 | 88,00 | 25 | 10 | 215,98 € |
| ABM1-88 | 88 | 88,00 | 51,50 | 90,00 | 91,00 | 25 | 10 | 221,64 € |
| ABM1-90 | 90 | 90,00 | 52,50 | 92,00 | 93,00 | 25 | 10 | 227,08 € |
| ABM1-94 | 94 | 94,00 | 54,50 | 96,00 | 97,00 | 25 | 10 | 237,85 € |
| ABM1-96 | 96 | 96,00 | 55,50 | 98,00 | 99,00 | 25 | 10 | 248,57 € |
| ABM1-100 | 100 | 100,00 | 57,50 | 102,00 | 103,00 | 25 | 10 | 259,35 € |
| ABM1-110 | 110 | 110,00 | 62,50 | 112,00 | 113,00 | 30 | 10 | 324,79 € |
| ABM1-120 | 120 | 120,00 | 67,50 | 122,00 | 123,00 | 30 | 10 | 390,24 € |

Dimensions en mm