


- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
  - Armature : plaques acier
  - Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**
- T° d'utilisation : - 40°C à +70°C




### Utilisation

- Amortissement du bruit et des vibrations

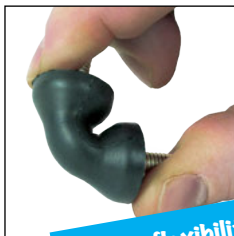

**Grande flexibilité**

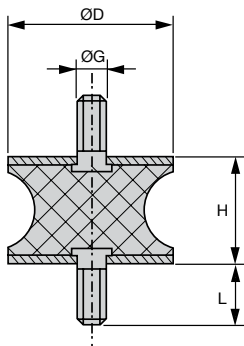

**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem.	Prix	-10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande


Références	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
AT-ZY4-10-10	M4	10	10	10	✓	1,99 €
AT-ZY6-20-15	M6	20	15	18	✓	4,04 €
AT-ZY6-20-30	M6	20	30	12	✓	4,04 €
AT-ZY6-25-20	M6	25	20	12	✓	4,34 €
AT-ZY8-30-20	M8	30	20	20	✓	5,94 €
AT-ZY8-40-30	M8	40	30	20	✓	7,96 €
AT-ZY8-40-48	M8	40	48	23	✓	12,00 €
AT-ZY10-40-28	M10	40	28	20	-	8,82 €
AT-ZY10-46-25	M10	46	25	20	-	12,84 €
AT-ZY10-50-30	M10	50	30	33	✓	14,68 €
AT-ZY12-75-40	M12	75	40	37	-	22,08 €
AT-ZY16-100-55	M16	100	55	45	-	73,22 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
  - Armature : plaques inox A2
  - Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation

- Amortissement du bruit et des vibrations

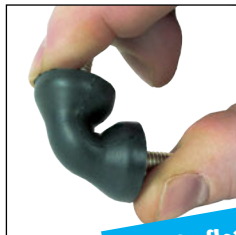

**Grande flexibilité**

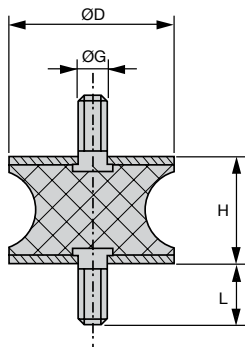

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande


Références	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
AT-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	✓	3,94 €
AT-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	✓	5,91 €
AT-ZY6-20-30/SS	M6	20	30	12	✓	6,58 €
AT-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	12	✓	6,58 €
AT-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	✓	10,11 €
AT-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	20	✓	17,88 €
AT-ZY8-40-48/SS	M8	40	48	23	✓	18,55 €
AT-ZY10-40-28/SS	M10	40	28	20	✓	17,88 €
AT-ZY10-46-25/SS	M10	46	25	20	-	21,20 €
AT-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	33	✓	21,20 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :  
Armature : plaques acier  
Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**
- T° d'utilisation : - 40°C à + 70°C

### Utilisation

- Amortissement du bruit et des vibrations

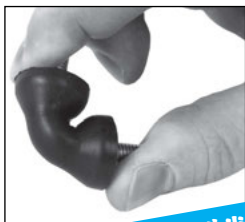

**Grande flexibilité**

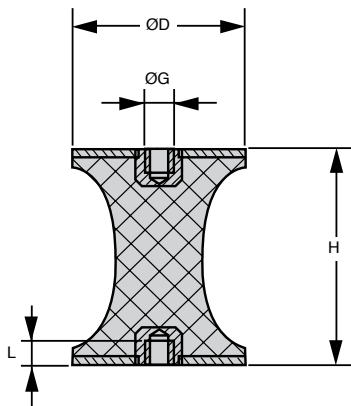

**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem. Prix	-10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CT-ZY4-10-10	M4	10	10	4	✓	1,99 €
CT-ZY8-30-20	M8	30	20	8	✓	5,94 €
CT-ZY8-40-48	M8	40	48	8	✓	12,00 €
CT-ZY10-50-30	M10	50	30	10	-	21,05 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :  
  - Armature : plaques inox A2
  - Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation

- Amortissement du bruit et des vibrations



**Grande flexibilité**

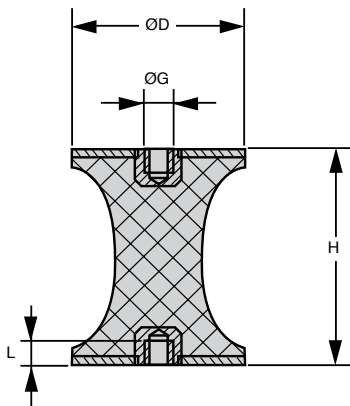

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	Sur demande	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CT-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	4	✓	3,93 €
CT-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	8	✓	8,92 €
CT-ZY8-40-48/SS	M8	40	48	8	✓	18,49 €
CT-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	10	-	29,11 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Amortisseur élastique **cylindrique** **Aci** **Stock**

## A-ZY

## Fixation mâle / mâle


- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
  - Armature : plaques acier
  - Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation


- Amortissement du bruit et des vibrations

### Info.


- **Vendu par multiple, nous contacter**
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement

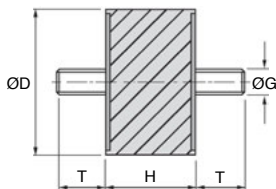


**A partir de la taille M3**

 

Compression

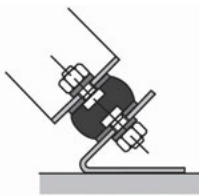

Compression  
Cisaillement

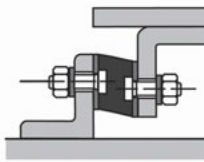

Cisaillement

NOUVELLES  
REMISESREMISES **A**

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem.	Prix -10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande	

REMISES **B**

Qté	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Rem.	Prix -15%	-20%	-25%	-30%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	T	Compression		Cisaillement		Stock <sup>1</sup>	Prix Uni. 1 à 5
					Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
A-ZY3-8-8	M3	8	8	6	-	-	-	-	✓	A1,85 €
A-ZY4-10-10	M4	10	10	10	44	43	9	15	✓	A1,70 €
A-ZY4-15-7	M4	15	7	10	174	95	29	35	✓	A1,61 €
A-ZY4-15-8	M4	15	8	10	160	95	27	35	✓	A1,61 €
A-ZY4-15-10	M4	15	10	10	124	95	24	35	✓	A1,70 €
A-ZY4-15-15	M4	15	15	12	61	95	13	35	✓	A1,78 €
A-ZY4-15-20	M4	15	20	13	-	-	-	-	✓	A2,00 €
A-ZY5-15-15	M5	15	15	8	61	95	24	35	✓	A1,85 €
A-ZY6-20-8	M6	20	8	18	307	170	36	60	✓	A2,00 €
A-ZY6-20-10	M6	20	10	18	-	-	-	-	✓	A2,08 €
A-ZY6-20-15	M6	20	15	18	130	170	24	60	✓	A2,08 €
A-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	-	-	✓	A2,23 €
A-ZY6-20-25	M6	20	25	18	85	170	17	60	✓	A2,23 €
A-ZY6-25-10	M6	25	10	18	750	280	74	95	✓	A2,23 €
A-ZY6-25-15	M6	25	15	18	-	-	-	-	✓	A2,53 €
A-ZY6-25-20	M6	25	20	18	-	-	-	-	✓	A2,69 €
A-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	-	-	✓	A2,86 €
A-ZY8-30-15	M8	30	15	20	525	400	58	140	✓	A3,39 €
A-ZY8-30-20	M8	30	20	20	204	400	40	140	✓	A3,62 €
A-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	-	-	✓	A3,77 €
A-ZY8-30-30	M8	30	30	20	108	400	25	140	✓	A4,24 €
A-ZY8-30-40	M8	30	40	20	-	-	-	-	✓	A5,00 €
A-ZY8-40-25	M8	40	25	23	-	-	-	-	✓	A5,55 €
A-ZY8-40-30	M8	40	30	23	213	650	43	250	✓	A5,78 €
A-ZY10-40-25	M10	40	25	28	-	-	-	-	✓	A5,55 €
A-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	-	-	✓	A5,86 €
A-ZY10-50-20	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✓	A7,16 €
A-ZY10-50-30	M10	50	30	28	375	1000	66	400	✓	A8,09 €
A-ZY10-50-40	M10	50	40	28	260	1000	53	400	✓	A9,26 €
A-ZY10-50-45	M10	50	45	28	215	1000	43	400	-	A9,72 €
A-ZY10-50-50	M10	50	50	28	-	-	-	-	✓	A10,03 €
A-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	-	-	✓	A14,00 €
A-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	-	✓	A19,98 €
A-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	-	-	✓	B9,27 €
A-ZY12-75-25	M12	75	25	37	2710	2300	211	850	✓	B10,91 €
A-ZY12-75-40	M12	75	40	37	734	2300	117	850	✓	B12,06 €
A-ZY12-75-50	M12	75	50	37	506	2300	91	850	✓	B14,05 €
A-ZY12-75-55	M12	75	55	37	417	2300	78	850	✓	B14,62 €
A-ZY16-100-40	M16	100	40	41	1970	4200	257	1600	-	B21,93 €
A-ZY16-100-55	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	B24,44 €
A-ZY16-100-75	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	B32,97 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 347

# Amortisseur élastique cylindrique inox

## A-ZYss

## Fixation mâle / mâle

- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**

- Travail du cylindre en compression et en cisaillement

- Matières :

Armature : plaques inox A2

Cylindre : caoutchouc

- Dureté : NK 55-60 shore A

- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation

- Amortissement du bruit et des vibrations

 

### Info.

- Vendu par multiple,  
nous contacter


- Charges et raideurs données  
à titre indicatif uniquement




**A partir de la  
taille M3**

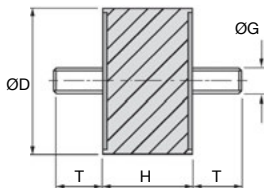

Compression

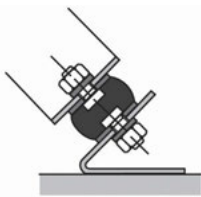

Compression  
Cisaillement

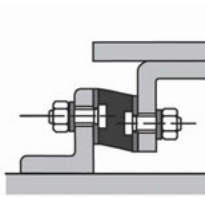

Cisaillement

## REMISES **A**

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem. Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

## REMISES **B**

Qté	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	T	Compression		Cisaillement		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
					Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
A-ZY3-8-8/SS	M3	8	8	6	-	-	-	-	✓	A 3,33 €
A-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	44	43	9	15	✓	A 3,33 €
A-ZY4-15-7/SS	M4	15	7	10	174	95	29	35	✓	A 4,80 €
A-ZY4-15-8/SS	M4	15	8	10	160	95	27	35	✓	A 2,99 €
A-ZY4-15-10/SS	M4	15	10	10	124	95	24	35	✓	A 3,10 €
A-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	12	61	95	13	35	✓	A 3,10 €
A-ZY4-15-20/SS	M4	15	20	13	-	-	-	-	✓	A 3,54 €
A-ZY5-15-15/SS	M5	15	15	8	61	95	24	35	✓	A 3,01 €
A-ZY6-20-8/SS	M6	20	8	18	307	170	36	60	✓	A 5,12 €
A-ZY6-20-10/SS	M6	20	10	18	-	-	-	-	✓	A 3,52 €
A-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	130	170	24	60	✓	A 3,57 €
A-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	18	-	-	-	-	✓	A 4,10 €
A-ZY6-20-25/SS	M6	20	25	18	85	170	17	60	✓	A 4,10 €
A-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	18	750	280	74	95	✓	A 5,39 €
A-ZY6-25-15/SS	M6	25	15	18	-	-	-	-	✓	A 4,03 €
A-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	-	-	-	-	✓	A 4,70 €
A-ZY6-25-25/SS	M6	25	25	18	-	-	-	-	✓	A 5,19 €
A-ZY8-30-15/SS	M8	30	15	20	525	400	58	140	✓	A 6,15 €
A-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	204	400	40	140	✓	A 6,37 €
A-ZY8-30-25/SS	M8	30	25	20	-	-	-	-	✓	A 6,90 €
A-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	20	108	400	25	140	✓	A 6,90 €
A-ZY8-30-40/SS	M8	30	40	20	-	-	-	-	✓	A 8,47 €
A-ZY8-40-25/SS	M8	40	25	23	-	-	-	-	✓	A 9,23 €
A-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	213	650	43	250	✓	A 8,32 €
A-ZY10-40-25/SS	M10	40	25	28	-	-	-	-	✓	A 7,91 €
A-ZY10-40-30/SS	M10	40	30	28	-	-	-	-	✓	A 9,48 €
A-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✓	A 11,41 €
A-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	28	375	1000	66	400	✓	A 13,78 €
A-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	28	260	1000	53	400	✓	A 16,82 €
A-ZY10-50-45/SS	M10	50	45	28	215	1000	43	400	✓	A 13,90 €
A-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	28	-	-	-	-	✓	A 18,24 €
A-ZY10-60-40/SS	M10	60	40	28	-	-	-	-	✓	A 21,20 €
A-ZY10-70-45/SS	M10	70	45	28	-	-	-	-	✓	A 29,18 €
A-ZY12-60-40/SS	M12	60	40	33	-	-	-	-	✓	A 18,76 €
A-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	37	2710	2300	211	850	✓	B 22,58 €
A-ZY12-75-40/SS	M12	75	40	37	734	2300	117	850	✓	B 24,86 €
A-ZY12-75-50/SS	M12	75	50	37	506	2300	91	850	✓	B 28,26 €
A-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	37	417	2300	78	850	✓	B 29,94 €
A-ZY16-100-40/SS	M16	100	40	41	1970	4200	257	1600	-	B 53,08 €
A-ZY16-100-55/SS	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	B 58,29 €
A-ZY16-100-75/SS	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	B 67,00 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Amortisseur élastique **cylindrique** **Aci** **Stock**

## B-ZY

## Fixation mâle / femelle


- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
  - Armature : plaques acier
  - Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation


- Amortissement du bruit et des vibrations

### Info.


- **Vendu par multiple, nous contacter**
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement

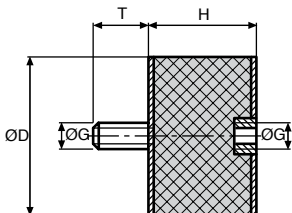


**A partir de la taille M3**

 

Compression

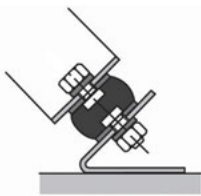

Compression  
Cisaillement

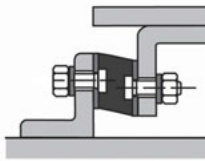

Cisaillement

NOUVELLES  
REMISESREMISES **A**

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem.	Prix -10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande	

REMISES **B**

Qté	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Rem.	Prix -15%	-20%	-25%	-30%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	T	Compression		Cisaillement		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
					Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
B-ZY3-8-8	M3	8	8	6	-	-	-	-	✓	Ⓐ 3,62 €
B-ZY4-10-10	M4	10	10	10	48	43	10	35	✓	Ⓐ 1,92 €
B-ZY4-10-15	M4	10	15	10	29	43	5	15	✓	Ⓐ 2,00 €
B-ZY4-15-15	M4	15	15	10	67	95	15	35	✓	Ⓐ 2,16 €
B-ZY4-15-20	M4	15	20	10	-	-	-	-	✓	Ⓐ 2,00 €
B-ZY4-15-30	M4	15	30	15	-	-	-	-	✓	Ⓐ 2,16 €
B-ZY5-15-15	M5	15	15	8	67	95	15	35	✓	Ⓐ 2,16 €
B-ZY6-20-15	M6	20	15	18	130	170	24	60	✓	Ⓐ 2,31 €
B-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	-	-	✓	Ⓐ 2,31 €
B-ZY6-20-25	M6	20	25	18	61	170	11	60	✓	Ⓐ 2,31 €
B-ZY6-25-15	M6	25	15	18	-	-	-	-	✓	Ⓐ 2,62 €
B-ZY6-25-20	M6	25	20	18	130	280	30	95	✓	Ⓐ 2,77 €
B-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	-	-	✓	Ⓐ 2,93 €
B-ZY6-25-30	M6	25	30	18	71	280	19	95	✓	Ⓐ 3,16 €
B-ZY8-30-15	M8	30	15	20	525	400	58	140	✓	Ⓐ 3,62 €
B-ZY8-30-20	M8	30	20	20	235	400	42	140	✓	Ⓐ 3,77 €
B-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	-	-	✓	Ⓐ 4,01 €
B-ZY8-30-30	M8	30	30	20	113	400	28	140	✓	Ⓐ 4,47 €
B-ZY8-30-40	M8	30	40	20	106	400	13	140	✓	Ⓐ 5,25 €
B-ZY8-40-25	M8	40	25	23	-	-	-	-	✓	Ⓐ 5,55 €
B-ZY8-40-30	M8	40	30	23	234	650	49	250	✓	Ⓐ 5,86 €
B-ZY8-40-40	M8	40	40	23	147	650	23	250	✓	Ⓐ 6,63 €
B-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	-	-	✓	Ⓐ 5,86 €
B-ZY10-50-20	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✓	Ⓐ 7,16 €
B-ZY10-50-25	M10	50	25	28	-	-	-	-	-	Ⓐ 7,79 €
B-ZY10-50-30	M10	50	30	28	395	1000	73	400	-	Ⓐ 8,09 €
B-ZY10-50-40	M10	50	40	28	273	1000	58	400	✓	Ⓐ 9,47 €
B-ZY10-50-45	M10	50	45	28	-	-	-	-	-	Ⓐ 9,71 €
B-ZY10-50-50	M10	50	50	28	210	1000	37	400	✓	Ⓐ 10,18 €
B-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	-	-	-	Ⓐ 13,89 €
B-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	-	-	Ⓐ 20,37 €
B-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	-	-	✓	Ⓑ 9,24 €
B-ZY12-75-25	M12	75	25	37	-	-	-	-	✓	Ⓑ 10,91 €
B-ZY12-75-40	M12	75	40	37	735	2300	118	850	✓	Ⓑ 11,20 €
B-ZY12-75-50	M12	75	50	37	530	2300	101	850	-	Ⓑ 14,18 €
B-ZY12-75-55	M12	75	55	37	417	2300	78	850	-	Ⓑ 14,75 €
B-ZY16-100-40	M16	100	40	41	2160	4200	283	1600	-	Ⓑ 22,24 €
B-ZY16-100-55	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	Ⓑ 25,28 €
B-ZY16-100-60	M16	100	60	41	843	4200	142	1600	-	Ⓑ 26,53 €
B-ZY16-100-75	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	Ⓑ 33,37 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél

0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 351

# Amortisseur élastique **cylindrique inox** **Inx Stock**

## B-ZYss

## Fixation mâle / femelle

- **Élasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
  - Armature : Plaques inox A2
  - Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

 

### Utilisation

- Amortissement du bruit et des vibrations


### Info.

- **Vendu par multiple, nous contacter**
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement


**A partir de la taille M3**

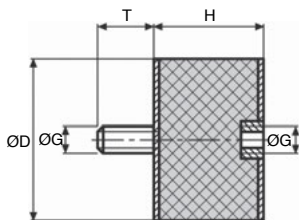

Compression

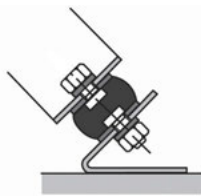

Compression  
Cisaillement

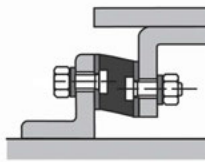

Cisaillement

## REMISES **A**

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

## REMISES **B**

Qté	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	T	Compression		Cisaillement		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
					Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
B-ZY3-8-8/SS	M3	8	8	6	-	-	-	-	✓	A 6,52 €
B-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	48	43	10	35	✓	A 3,41 €
B-ZY4-10-15/SS	M4	10	15	10	29	43	5	15	✓	A 3,74 €
B-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	10	67	95	15	35	✓	A 3,33 €
B-ZY4-15-20/SS	M4	15	20	10	-	-	-	-	✓	A 3,54 €
B-ZY4-15-30/SS	M4	15	30	15	-	-	-	-	-	A 3,67 €
B-ZY5-15-15/SS	M5	15	15	8	67	95	15	35	✓	A 3,67 €
B-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	130	170	24	60	✓	A 3,94 €
B-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	18	-	-	-	-	✓	A 4,03 €
B-ZY6-20-25/SS	M6	20	25	18	61	170	11	60	✓	A 4,03 €
B-ZY6-25-15/SS	M6	25	15	18	-	-	-	-	✓	A 4,35 €
B-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	130	280	30	95	✓	A 5,02 €
B-ZY6-25-25/SS	M6	25	25	18	-	-	-	-	✓	A 5,97 €
B-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	18	71	280	19	95	✓	A 5,26 €
B-ZY8-30-15/SS	M8	30	15	20	525	400	58	140	✓	A 6,45 €
B-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	235	400	42	140	✓	A 6,15 €
B-ZY8-30-25/SS	M8	30	25	20	-	-	-	-	✓	A 7,18 €
B-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	20	113	400	28	140	✓	A 7,31 €
B-ZY8-30-40/SS	M8	30	40	20	106	400	13	140	✓	A 7,91 €
B-ZY8-40-25/SS	M8	40	25	23	-	-	-	-	✓	A 8,57 €
B-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	234	650	49	250	✓	A 9,00 €
B-ZY8-40-40/SS	M8	40	40	23	147	650	23	250	✓	A 10,57 €
B-ZY10-40-30/SS	M10	40	30	28	-	-	-	-	✓	A 9,93 €
B-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✓	A 13,79 €
B-ZY10-50-25/SS	M10	50	25	28	-	-	-	-	✓	A 14,05 €
B-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	28	395	1000	73	400	✓	A 13,78 €
B-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	28	273	1000	58	400	✓	A 15,16 €
B-ZY10-50-45/SS	M10	50	45	28	-	-	-	-	✓	A 14,99 €
B-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	28	210	1000	37	400	✓	A 16,86 €
B-ZY10-60-40/SS	M10	60	40	28	-	-	-	-	-	A 19,89 €
B-ZY10-70-45/SS	M10	70	45	28	-	-	-	-	-	A 29,18 €
B-ZY12-60-40/SS	M12	60	40	33	-	-	-	-	✓	B 18,76 €
B-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	37	-	-	-	-	-	B 22,58 €
B-ZY12-75-40/SS	M12	75	40	37	735	2300	118	850	✓	B 24,86 €
B-ZY12-75-50/SS	M12	75	50	37	530	2300	101	850	-	B 29,37 €
B-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	37	417	2300	78	850	-	B 29,94 €
B-ZY16-100-40/SS	M16	100	40	41	2160	4200	283	1600	-	B 53,08 €
B-ZY16-100-55/SS	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	B 58,29 €
B-ZY16-100-60/SS	M16	100	60	41	843	4200	142	1600	-	B 60,03 €
B-ZY16-100-75/SS	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	B 69,61 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm