


# Brosse cylindrique modulaire fil polyester PBT

## BCMPBT

## Application : transport

- **Idéale pour du transport**
- Brosses empilables pour obtenir de grandes longueurs
- Matières :
  - Fil : polyester PBT
  - Corps : polypropylène
  - Fil d'agrafage : inox 316L
- Diamètre de fil 0,35 mm
- Hauteur de fil 15 mm

**Alimentaire**

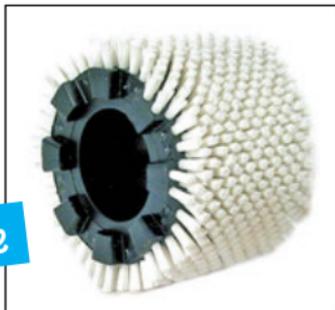


### Accessoire

- Entraîneur **BCM-T**

### Avantages

- Pas de reprise d'humidité
- Résistance de la fibre à 132°C
- Conseillé en milieu agro-alimentaire

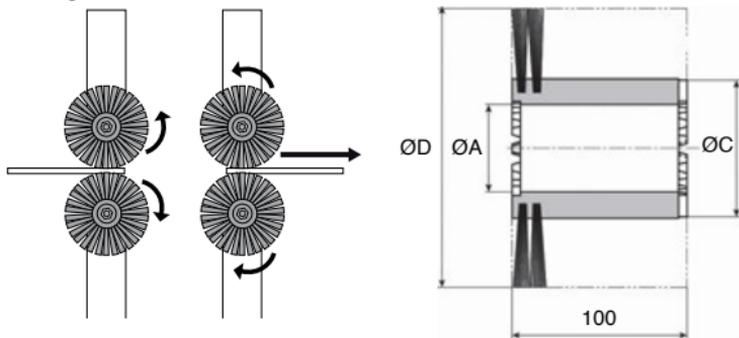

### REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØD ext	ØC corps	ØA	Densité de fils	Nb de dents	Nb de rangées	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
BCM30-60H/PBT	60	30	12	haute	8	16	✓	32,72 €
BCM55-85H/PBT	85	55	25	haute	16	32	✓	33,50 €
BCM80-110H/PBT	110	80	30	haute	16	32	-	36,72 €
BCM110-140H/PBT	140	110	60	haute	8	48	-	66,87 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm