



- **Idéale pour du lavage**
- Brosses empilables pour obtenir de grandes longueurs
- Matières :
 - Fil : polyester PBT
 - Corps : polypropylène
 - Fil d'agrafage : inox 316L
- Diamètre de fil 0,50 mm
- Hauteur de fil 50 mm



Accessoire

- Entraîneur **BCM-T**

Avantages

- Pas de reprise d'humidité
- Résistance de la fibre à 132°C
- Conseillé en milieu agro-alimentaire

Alimentaire

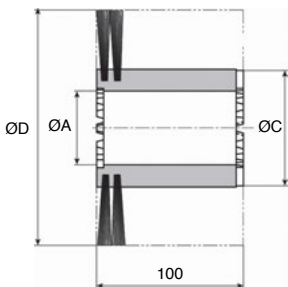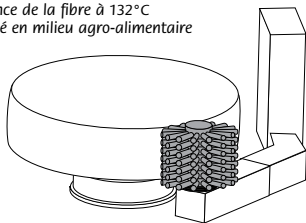

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØD ext	ØC corps	ØA	Densité de fils	Nb de dents	Nb de rangées	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
BCM30-130M/PBT	130	30	12	moyenne	8	16	✓	39,81 €
BCM30-130B/PBT	130	30	12	basse	8	8	✓	35,26 €
BCM55-155M/PBT	155	55	25	moyenne	16	32	✓	40,52 €
BCM55-155B/PBT	155	55	25	basse	16	16	✓	35,98 €
BCM80-180M/PBT	180	80	30	moyenne	16	32	✓	44,95 €
BCM80-180B/PBT	180	80	30	basse	16	16	-	39,94 €
BCM110-210M/PBT	210	110	60	moyenne	8	36	-	75,54 €
BCM110-210B/PBT	210	110	60	basse	8	24	-	67,01 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
 Service 0,15 € / min
 + prix appel