



Brosse cylindrique modulaire fil tampico

Application : dépoussiérage

BCM_{TP}

- Idéale pour du dépoussiérage
- Brosses empilables pour obtenir de grandes longueurs
- Matières :
 - Fil : tampico
 - Corps : polypropylène
- Hauteur de fil 50 mm


 
Pour milieu humide

Avantages

- Le Tampico peut s'utiliser en milieu humide
- Très grande résistance à l'abrasion
- Très bon pouvoir de balayage

Accessoire

- Entraîneur BCM-T (tome 5 p.191)

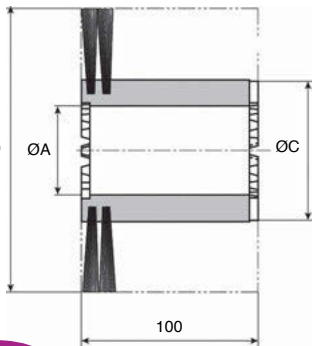

NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD ext	ØC corps	ØA	Densité de fils	Nb de dents	Nb de rangées	Stock*	Prix Uni.
BCM30-130M/TP	130	30	12	moyenne	8	16	✓	43,36 €
BCM30-130B/TP	130	30	12	basse	8	8	✓	40,17 €
BCM55-155M/TP	155	55	25	moyenne	16	32	✓	44,65 €
BCM55-155B/TP	155	55	25	basse	16	16	-	41,42 €
BCM80-180M/TP	180	80	30	moyenne	16	32	-	49,16 €
BCM80-180B/TP	180	80	30	basse	16	16	-	45,60 €
BCM110-210M/TP	210	110	60	moyenne	8	36	-	88,71 €
BCM110-210B/TP	210	110	60	basse	8	24	-	82,30 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 187


Brosse cylindrique modulaire **fil polyester PBT**

BCM_{PBT}

Application : transport

- **Idéale pour du transport**
- Brosses empilables pour obtenir de grandes longueurs
- Matières :
 - Fil : polyester PBT
 - Corps : polypropylène
 - Fil d'agrafage : inox 316L
- Diamètre de fil 0,35 mm
- Hauteur de fil 15 mm

Alimentaire


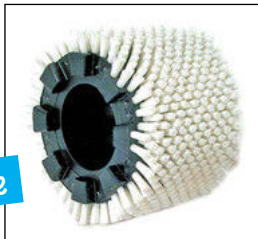


Avantages

- Pas de reprise d'humidité
- Résistance de la fibre à 132°C
- Conseillé en milieu agro-alimentaire

Accessoire

- Entraîneur BCM-T (tome 5 p.191)

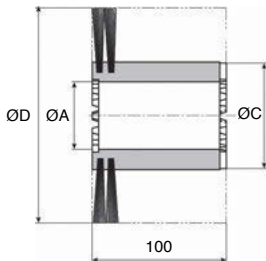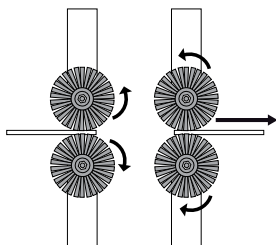

**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	ØD ext	ØC corps	ØA	Densité de fils	Nb de dents	Nb de rangées	Stock*	Prix Uni.
BCM30-60H/PBT	60	30	12	haute	8	16	✓	35,78 €
BCM55-85H/PBT	85	55	25	haute	16	32	✓	36,63 €
BCM80-110H/PBT	110	80	30	haute	16	32	-	40,17 €
BCM110-140H/PBT	140	110	60	haute	8	48	-	73,13 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Brosse cylindrique modulaire fil polyester PBT

Application : lavage

BCM_{PBT}

- **Idéale pour du lavage**
- Brosses empilables pour obtenir de grandes longueurs
- Matières :
 - Fil : polyester PBT
 - Corps : polypropylène
 - Fil d'agrafage : inox 316L
- Diamètre de fil 0,50 mm
- Hauteur de fil 50 mm





Alimentaire

Avantages

- Pas de reprise d'humidité
- Résistance de la fibre à 132°C
- Conseillé en milieu agro-alimentaire

Accessoire

- Entraîneur BCM-T (tome 5 p.191)

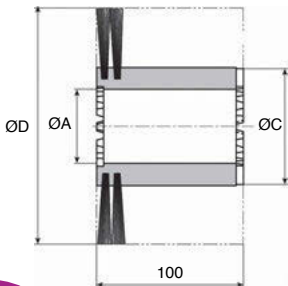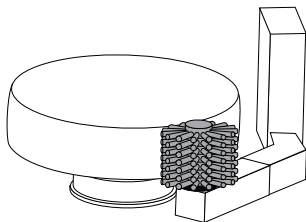

NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD ext	ØC corps	ØA	Densité de fils	Nb de dents	Nb de rangées	Stock*	Prix Uni.
BCM30-130M/PBT	130	30	12	moyenne	8	16	✓	43,53 €
BCM30-130B/PBT	130	30	12	basse	8	8	✓	38,55 €
BCM55-155M/PBT	155	55	25	moyenne	16	32	✓	44,31 €
BCM55-155B/PBT	155	55	25	basse	16	16	✓	39,34 €
BCM80-180M/PBT	180	80	30	moyenne	16	32	✓	49,16 €
BCM80-180B/PBT	180	80	30	basse	16	16	-	43,67 €
BCM110-210M/PBT	210	110	60	moyenne	8	36	-	82,62 €
BCM110-210B/PBT	210	110	60	basse	8	24	-	73,31 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 189

Brosse cylindrique modulaire **fil crin de cheval**



BCM_{CC}

Application : dépoussiérage

- **Idéale pour du dépoussiérage**
- Brosses empilables pour obtenir de grandes longueurs
- Matières :
 - Fil : crin de cheval
 - Corps : polypropylène
- Antistatique
- Hauteur de fil 50 mm

Pour milieu sec





Avantages

- Le crin de cheval est plus nerveux, plus rigide et plus abrasif que le Tampico
- Il est recommandé en milieu sec

Accessoire

- Entraîneur BCM-T (tome 5 p.191)

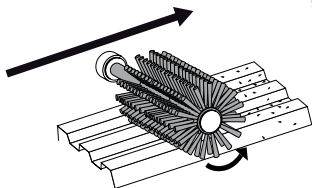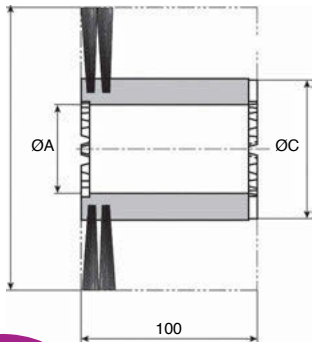

NOUVELLES REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD ext	ØC corps	ØA	Densité de fils	Nb de dents	Nb de rangées	Prix Uni.
BCM30-130M/CC	130	30	12	moyenne	8	16	68,93 €
BCM30-130B/CC	130	30	12	basse	8	8	60,77 €
BCM55-155M/CC	155	55	25	moyenne	16	32	77,61 €
BCM55-155B/CC	155	55	25	basse	16	16	68,32 €
BCM80-180M/CC	180	80	30	moyenne	16	32	87,79 €
BCM80-180B/CC	180	80	30	basse	16	16	77,31 €
BCM110-210M/CC	210	110	60	moyenne	8	36	157,63 €
BCM110-210B/CC	210	110	60	basse	8	24	138,80 €

Dimensions en mm




- **Entraîneur pour brosse circulaire BCM**
- Matières :
 - Corps : polypropylène renforcé fibres de verre
sauf BCM110 en aluminium
 - Vis : inox 316L sur insert
- Résiste aux acides, aux alcalies, aux lumières extrêmes

Utilisation

- Cet élément est indispensable pour bloquer l'empilement de brosses en translation et pour l'entraîner en rotation

Comment choisir

- La brosse et l'entraîneur doivent avoir le même diamètre de corps et d'alésage, quelle que soit la densité de la brosse

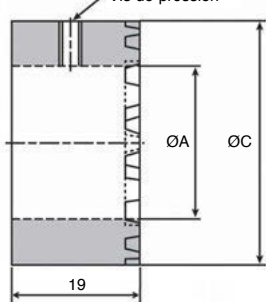

**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØC corps	Matière	ØA alésage	Pour densité	Nb de dents	Stock*	Prix Uni.
BCM30-T	30	PP	12	Haute	8	✓	31,75 €
				Moyenne			
				Basse			
BCM55-T	55	PP	25	Haute	16	✓	31,75 €
				Moyenne			
				Basse			
BCM80-T	80	PP	30	Haute	16	✓	31,75 €
				Moyenne			
				Basse			
BCM110-TA	110	Aluminium	60	Haute	8	-	83,55 €
				Moyenne			
				Basse			

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 191