

Bague de blocage cannelée **inox**

BUC


A flancs parallèles

- Assure le **blocage axial**
- Selon DIN ISO 14-G
- Matière :
Inox

Accessoires

- **Arbre cannelé BUC30 acier ou inox**

Pour milieux agressifs

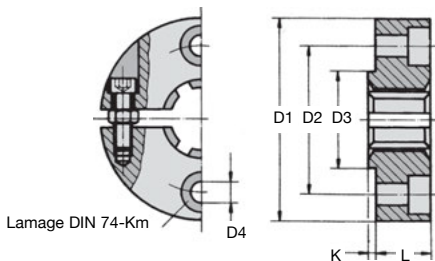

REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem.	Prix	-7%	Sur demande

Références	Profil G	Pour arbre	Nb. de cannelures	D1	D2	D3 ^{h6}	D4 ^{H13}	L	K	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
BUC00-031SS	G6x11x14	BUC30-001SS	6	42	28	20	4,5	12	2	✓	134,42 €
BUC00-032SS	G6x13x16	BUC30-002SS	6	50	36	22	4,5	12	2	-	154,01 €
BUC00-033SS	G6x16x20	BUC30-003SS	6	52	38	25	5,5	14	2	✓	165,25 €
BUC00-034SS	G6x21x25	BUC30-004SS	6	62	48	35	6,6	14	3	✓	177,58 €
BUC00-035SS	G6x26x32	BUC30-005SS	6	70	56	40	6,6	15	3	-	Sur demande
BUC00-036SS	G6x32x38	BUC30-006SS	8	82	65	50	9,0	18	3	-	259,51 €
BUC00-037SS	G6x42x48	BUC30-007SS	8	95	75	60	11,0	22	3	-	303,99 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm