

# Charnière à ressort à visser

Retour automatique


CHAR

- Charnière à mécanisme invisible
- Ouverture ou fermeture automatique d'un ouvrant
- Résistance à l'humidité
- Design élégant
- Jeu réduit
- Angle total d'ouverture 180°
- T° d'utilisation -20°C à +80°C
- Vis de fixation DIN912 (non fournies)
- Matières :
  - Aluminium anodisé incolore ou noir
  - Embout PA6.6
  - Rondelle POM
  - Ressort acier
- Les charnières 0,35Nm sont garanties pour 30 000 cycles
- Les charnières 1,30Nm sont garanties pour 10 000 cycles


## Applications

- Articulation de porte ou capotage
- Machines industrielles
- Mobilier métallique
- Matériel médical

aluminium

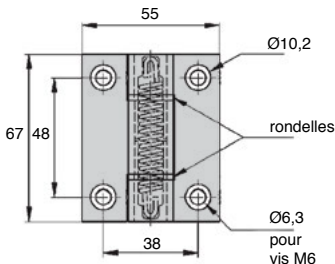

Existe en noir

 

## REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Couple (Nm)			Ressort	Anodisation	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
	à 0°	à 90°	à 180°				
CHAR6755-L-AG	0,35	0,24	0,12	ouvrant	incolore	110	26,30 €
CHAR6755-L-AN	0,35	0,24	0,12	ouvrant	noire	110	26,30 €
CHAR6755-H-AG	1,3	1,1	0,9	ouvrant	incolore	110	28,58 €
CHAR6755-H-AN	1,3	1,1	0,9	ouvrant	noire	110	28,58 €
CHAR6755-H-AG-F	1,3	1,1	0,9	fermant	incolore	110	33,48 €
CHAR6755-H-AN-F	1,3	1,1	0,9	fermant	noire	110	33,48 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 221