

**- Charnière à ressort ouvrant ou fermant**

**- Matières :**

Charnière : acier

Ressort : inox 304

**- Finition brute**

**- Couple du ressort ouvrant :**

M(0°) : 0,09 Nm

M(90°) : 0,07 Nm


M(180°) : 0,045 Nm

**- Couple du ressort fermant :**

M(0°) : 0,045 Nm

M(90°) : 0,07 Nm

M(180°) : 0,09 Nm

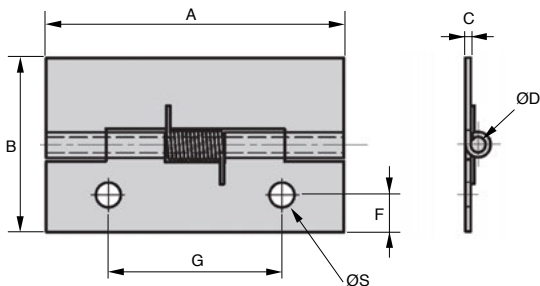

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Ressort	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAR6035	60	35	1	3	7,5	35	5	Ouvrant	22	✓	16,05 €
CHAR6035-F	60	35	1	3	7,5	35	5	Fermant	22	-	11,97 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 €/min + prix appel