





- **Charnière invisible à bielles**
- Ouverture à 90°
- Matière :
Acier zingué avec axe et biellette en inox 430
Inox 316L

Avantage

- Invisible lorsque la porte est fermée

Montage

- Pour montage encastré ou en applique
- Pour montage à droite ou à gauche
- Pour montage axe vertical ou horizontal

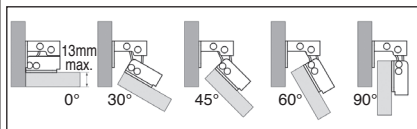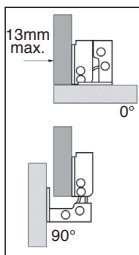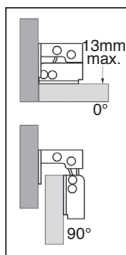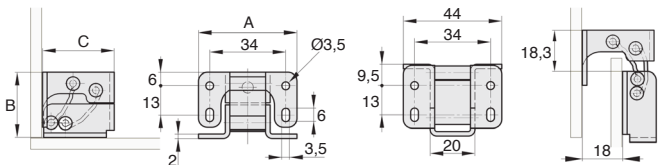

Exemple de montage porte encastrée

Montage porte encastrée

Montage porte en applique

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Référence	Matière	Finition	A	B	C	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
CHINV-4429	Acier	zingué	44	29	32	64	17,99 €
CHINV-4429/SS	Inox 316L	brut	44	29	32	64	30,16 €

Dimensions en mm