

- Immobilisation d'une pièce par rapport à une autre
- Positionnement relatif
- Chanfrein 15°
- Matière : acier 100 Cr6 trempé 58-60HRC rectifié
- Selon DIN 6325 (ISO 8734)
- Cisaillement cf. page technique
- Conditionnées par boîte




### REMISES

Qté	1+	5+	10+	21+
Rem.	Prix -10%	5+	10+ -20%	21+ Sur demande

Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock*	Prix Uni. par boîte
DH1-4/B	1,0	4	100	-	5,89 €
DH1-5/B	1,0	5	100	✓	5,89 €
DH1-6/B	1,0	6	100	✓	5,89 €
DH1-8/B	1,0	8	100	-	6,56 €
DH1-10/B	1,0	10	100	-	6,80 €
DH1-12/B	1,0	12	100	-	7,01 €
DH1.5-5/B	1,5	5	100	✓	4,33 €
DH1.5-6/B	1,5	6	100	✓	5,89 €
DH1.5-8/B	1,5	8	100	✓	4,90 €
DH1.5-10/B	1,5	10	100	✓	5,13 €
DH1.5-12/B	1,5	12	100	-	5,44 €
DH1.5-14/B	1,5	14	100	-	5,89 €
DH1.5-16/B	1,5	16	100	-	6,35 €
DH1.5-20/B	1,5	20	100	✓	10,32 €
DH1.5-30/B	1,5	30	100	-	23,27 €
DH2-6/B	2,0	6	100	✓	4,90 €
DH2-8/B	2,0	8	100	✓	5,20 €
DH2-10/B	2,0	10	100	✓	5,41 €
DH2-12/B	2,0	12	100	✓	5,70 €
DH2-14/B	2,0	14	100	✓	6,10 €
DH2-16/B	2,0	16	100	✓	6,44 €
DH2-18/B	2,0	18	100	✓	6,69 €
DH2-22/B	2,0	22	100	✓	7,59 €
DH2-28/B	2,0	28	100	✓	14,18 €
DH2-30/B	2,0	30	100	✓	16,92 €
DH2-40/B	2,0	40	100	✓	24,10 €
DH2.5-6/B	2,5	6	100	✓	5,36 €
DH2.5-8/B	2,5	8	100	✓	5,49 €
DH2.5-10/B	2,5	10	100	✓	5,72 €
DH2.5-12/B	2,5	12	100	✓	5,89 €
DH2.5-14/B	2,5	14	100	✓	6,07 €
DH2.5-16/B	2,5	16	100	✓	6,14 €
DH2.5-20/B	2,5	20	100	✓	17,97 €

Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock*	Prix Uni. par boîte
DH2.5-30/B	2,5	30	100	-	14,18 €
DH2.5-40/B	2,5	40	100	✓	22,90 €
DH3-6/B	3,0	6	100	✓	5,13 €
DH3-8/B	3,0	8	100	✓	4,93 €
DH3-10/B	3,0	10	100	✓	5,20 €
DH3-12/B	3,0	12	100	✓	5,49 €
DH3-14/B	3,0	14	100	✓	5,89 €
DH3-16/B	3,0	16	100	✓	6,20 €
DH3-18/B	3,0	18	100	✓	6,60 €
DH3-20/B	3,0	20	100	✓	6,84 €
DH3-24/B	3,0	24	100	✓	7,48 €
DH3-26/B	3,0	26	100	✓	7,81 €
DH3-30/B	3,0	30	100	✓	8,55 €
DH3-32/B	3,0	32	100	✓	8,85 €
DH3-40/B	3,0	40	100	✓	13,29 €
DH3-45/B	3,0	45	100	✓	13,29 €
DH3-50/B	3,0	50	100	✓	23,09 €
DH4-6/B	4,0	6	100	✓	6,23 €
DH4-8/B	4,0	8	100	✓	6,17 €
DH4-10/B	4,0	10	100	✓	6,76 €
DH4-12/B	4,0	12	100	✓	6,93 €
DH4-14/B	4,0	14	100	✓	7,25 €
DH4-16/B	4,0	16	100	✓	7,68 €
DH4-18/B	4,0	18	100	✓	8,07 €
DH4-20/B	4,0	20	100	✓	8,51 €
DH4-24/B	4,0	24	100	✓	9,30 €
DH4-26/B	4,0	26	100	-	9,68 €
DH4-28/B	4,0	28	100	-	10,11 €
DH4-30/B	4,0	30	100	✓	10,50 €
DH4-32/B	4,0	32	100	-	10,89 €
DH4-36/B	4,0	36	100	-	11,74 €
DH4-40/B	4,0	40	100	✓	13,02 €
DH4-50/B	4,0	50	100	✓	19,45 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

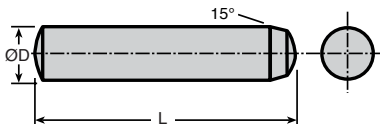

## REMISES

Qté	1+	5+	10+	21+
Rem.	Prix -10%	-20%	Sur demande	

Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock*	Prix Uni. par boîte	Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock*	Prix Uni. par boîte
DH4-60/B	4,0	60	100	✓	26,97 €	DH6-50/B	6,0	50	25	✓	8,07 €
DH5-8/B	5,0	8	25	✓	4,70 €	DH6-60/B	6,0	60	25	✓	9,26 €
DH5-10/B	5,0	10	25	✓	4,72 €	DH6-80/B	6,0	80	25	✓	20,28 €
DH5-12/B	5,0	12	25	✓	4,78 €	DH6-100/B	6,0	100	25	-	24,61 €
DH5-14/B	5,0	14	25	✓	4,90 €	DH8-14/B	8,0	14	25	✓	7,48 €
DH5-16/B	5,0	16	25	✓	5,04 €	DH8-16/B	8,0	16	25	✓	7,50 €
DH5-18/B	5,0	18	25	-	5,16 €	DH8-18/B	8,0	18	25	✓	7,54 €
DH5-20/B	5,0	20	25	✓	5,23 €	DH8-20/B	8,0	20	25	✓	7,59 €
DH5-22/B	5,0	22	25	✓	5,44 €	DH8-22/B	8,0	22	25	✓	7,84 €
DH5-24/B	5,0	24	25	✓	5,49 €	DH8-24/B	8,0	24	25	✓	8,02 €
DH5-26/B	5,0	26	25	✓	5,65 €	DH8-30/B	8,0	30	25	✓	8,74 €
DH5-28/B	5,0	28	25	✓	5,70 €	DH8-40/B	8,0	40	25	✓	9,82 €
DH5-30/B	5,0	30	25	✓	5,81 €	DH8-50/B	8,0	50	25	✓	11,17 €
DH5-36/B	5,0	36	25	✓	6,23 €	DH8-60/B	8,0	60	25	-	12,29 €
DH5-40/B	5,0	40	25	✓	6,44 €	DH8-80/B	8,0	80	25	✓	18,79 €
DH5-45/B	5,0	45	25	✓	6,84 €	DH8-100/B	8,0	100	25	✓	22,71 €
DH5-50/B	5,0	50	25	✓	7,25 €	DH10-20/B	10,0	20	25	✓	8,85 €
DH6-10/B	6,0	10	25	✓	5,13 €	DH10-24/B	10,0	24	25	-	9,77 €
DH6-12/B	6,0	12	25	✓	5,16 €	DH10-26/B	10,0	26	25	✓	10,08 €
DH6-14/B	6,0	14	25	✓	5,30 €	DH10-30/B	10,0	30	25	✓	10,83 €
DH6-16/B	6,0	16	25	✓	5,30 €	DH10-36/B	10,0	36	25	✓	12,03 €
DH6-18/B	6,0	18	25	✓	5,44 €	DH10-40/B	10,0	40	25	-	12,76 €
DH6-20/B	6,0	20	25	✓	5,65 €	DH10-45/B	10,0	45	25	✓	13,54 €
DH6-24/B	6,0	24	25	✓	5,81 €	DH10-50/B	10,0	50	25	-	14,45 €
DH6-26/B	6,0	26	25	✓	6,07 €	DH10-60/B	10,0	60	25	✓	16,40 €
DH6-28/B	6,0	28	25	✓	6,17 €	DH10-80/B	10,0	80	25	-	22,71 €
DH6-30/B	6,0	30	25	✓	6,32 €	DH12-20/B	12,0	20	25	-	13,46 €
DH6-32/B	6,0	32	25	✓	6,40 €	DH12-30/B	12,0	30	25	✓	15,45 €
DH6-36/B	6,0	36	25	✓	6,40 €	DH12-40/B	12,0	40	25	✓	17,85 €
DH6-40/B	6,0	40	25	✓	7,03 €	DH12-60/B	12,0	60	25	-	22,80 €
DH6-45/B	6,0	45	25	✓	7,59 €						

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 €/min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome ① 2016

① 369