

# Goupille extractible **DIN 7979D** **Aci** **DIN** **Stock**


## DHX

## Acier trempé

- Extraction facilitée pour des trous difficiles d'accès
- Tolérance du diamètre extérieur m6
- Matière : acier trempé (DIN 7979D)
- Conditionnées par lot

### Info.

- Présence d'un méplat pour laisser s'échapper l'air au montage et au démontage
- Vendues aussi en coffret (**tome 1 p.638**)

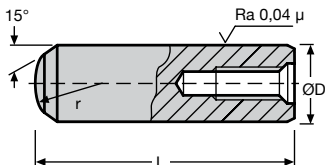

**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	3+	5+	10+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØD	Filetage	Longueur L	Qté par lot	Prix Uni. Stock*	Prix par lot
DHX4-10/B	4	M2,5	10	10	✓	37,96 €
DHX4-12/B	4	M2,5	12	10	✓	38,11 €
DHX4-14/B	4	M2,5	14	10	✓	38,23 €
DHX4-16/B	4	M2,5	16	10	✓	38,39 €
DHX4-20/B	4	M2,5	20	10	✓	38,78 €
DHX4-24/B	4	M2,5	24	10	✓	38,91 €
DHX4-30/B	4	M2,5	30	10	✓	40,32 €
DHX4-40/B	4	M2,5	40	10	✓	42,18 €
DHX5-10/B	5	M3	10	10	✓	21,75 €
DHX5-12/B	5	M3	12	10	✓	21,87 €
DHX5-16/B	5	M3	16	10	✓	22,00 €
DHX5-18/B	5	M3	18	10	✓	22,13 €
DHX5-20/B	5	M3	20	10	✓	22,48 €
DHX5-24/B	5	M3	24	10	✓	22,84 €
DHX5-30/B	5	M3	30	10	✓	23,91 €
DHX5-36/B	5	M3	36	10	-	24,76 €
DHX5-40/B	5	M3	40	10	✓	25,33 €
DHX5-50/B	5	M3	50	10	✓	29,65 €
DHX6-12/B	6	M4	12	10	✓	21,10 €
DHX6-14/B	6	M4	14	10	✓	21,10 €
DHX6-16/B	6	M4	16	10	✓	18,91 €
DHX6-18/B	6	M4	18	10	✓	18,97 €
DHX6-20/B	6	M4	20	10	✓	17,71 €
DHX6-24/B	6	M4	24	10	✓	17,79 €

Références	ØD	Filetage	Longueur L	Qté par lot	Prix Uni. Stock*	Prix par lot
DHX6-28/B	6	M4	28	10	✓	17,91 €
DHX6-30/B	6	M4	30	10	✓	18,01 €
DHX6-40/B	6	M4	40	10	✓	18,48 €
DHX6-60/B	6	M4	60	10	✓	21,35 €
DHX8-16/B	8	M5	16	10	✓	21,79 €
DHX8-20/B	8	M5	20	10	✓	18,55 €
DHX8-24/B	8	M5	24	10	✓	18,73 €
DHX8-28/B	8	M5	28	10	✓	18,86 €
DHX8-30/B	8	M5	30	10	✓	19,43 €
DHX8-40/B	8	M5	40	10	✓	20,14 €
DHX8-50/B	8	M5	50	10	✓	21,10 €
DHX10-16/B	10	M6	16	10	✓	27,63 €
DHX10-20/B	10	M6	20	10	✓	23,74 €
DHX10-24/B	10	M6	24	10	✓	24,36 €
DHX10-30/B	10	M6	30	10	✓	20,98 €
DHX10-40/B	10	M6	40	10	✓	21,92 €
DHX10-45/B	10	M6	45	10	-	22,52 €
DHX10-50/B	10	M6	50	10	✓	23,17 €
DHX10-60/B	10	M6	60	10	✓	24,36 €
DHX12-40/B	12	M6	40	10	✓	25,00 €
DHX12-60/B	12	M6	60	10	✓	29,11 €
DHX12-90/B	12	M6	90	10	✓	46,13 €
DHX12-100/B	12	M6	100	10	-	43,15 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Fiche technique

### Résistance au double cisaillement minimum (kN) selon ISO8749

#### Goupilles type EP en inox A1 :

Diamètres Ø	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
Série														
Standard ISO 8750	0,30	0,45	0,65	1,05	1,9	2,9	4,2	5,7	7,6	11,5	16,8	30	48	67

#### Goupilles type SRP en inox A1 :

Diamètres Ø	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
Série									
Standard ISO 8752	0,98	1,81	2,84	4,07	7,25	10,75	16,17	26,46	42,14

#### Goupilles type DH en acier trempé :

Diamètres Ø	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
Série													
Standard DIN 6325	1,5	3,4	5,5	8,0	13,0	22,0	31,0	53,0	88,0	132,0	210,0	350,0	485,0

#### Goupilles type DP en inox A2 :

Diamètres Ø	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
Série											
Standard ISO 2338	0,7	1,7	2,9	4,4	6,6	11,7	18,1	26,0	47,0	64,1	92,0