

Assure l'étanchéité en extérieur

**FBL4004**  
**FBL4005**

Dans les **brosses outils**, ce sont les fibres qui accomplissent le travail. C'est pourquoi le choix d'une brosse se fera en fonction des propriétés des fibres

**Applications**

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

**Matières**

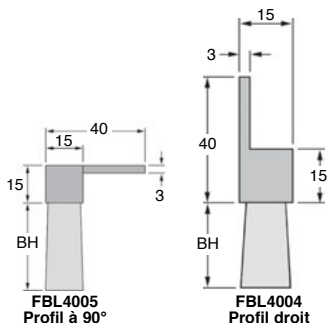
- **Fibres polypropylène PP** : pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques  
T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques  
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

**Info.**

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses

**FBL-TOOL**

Fibres en PP

**REMISES**

Qté	1+	6+	21+	46+
Rem.	Prix -11%	-16%	Sur demande	

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
Profil droit	Profil à 90°				Stock*	Stock*	Profil droit	Profil à 90°
<b>Fil noir strié polypropylène (PP)</b>								
FBL4004-K34	-	0,3	30	5m	✓	-	118,96 €	-
FBL4004-K35	-	0,3	40	5m	✓	-	121,11 €	-
FBL4004-K36	FBL4005-K31	0,3	50	5m	✓	✓	123,39 €	123,39 €
FBL4004-K37	FBL4005-K32	0,3	60	5m	✓	-	125,66 €	125,66 €
FBL4004-K38	FBL4005-K33	0,3	70	5m	✓	✓	138,08 €	138,08 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel