

# Stock Brosse au mètre fibres PA6 Ø0,3 à Ø0,5

Assure l'étanchéité en intérieur

**FBL4004**  
**FBL4005**

Dans les **brosses outils**, ce sont les fibres qui accomplissent le travail. C'est pourquoi le choix d'une brosse se fera en fonction des propriétés des fibres

## Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

## Matières


- **Fibres PA6** : matériau standard pour brosse destinée à nettoyer, dériver, transporter, étanchéifier des pièces mobiles  
T° d'utilisation : -20°C à +100°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques  
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

## Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses **FBL-TOOL**



Fibres en PA6

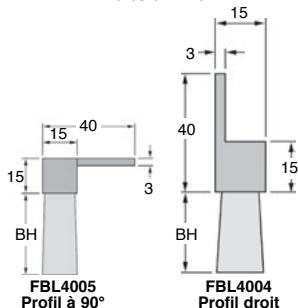

## REMISES

Qté	1+	6+	21+	46+
Rem.	Prix	-11%	-16%	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
Profil droit	Profil à 90°				Stock*	Stock*	Profil droit	Profil à 90°
<b>Fil noir polyamide 6 (PA6)</b>								
FBL4004-K7	-	0,3	15	5m	-	-	125,31 €	-
FBL4004-K8	-	0,3	20	5m	✓	-	128,65 €	-
FBL4004-K9	-	0,3	30	5m	✓	-	134,93 €	-
FBL4004-K13	FBL4005-K10	0,5	30	5m	✓	-	134,93 €	Sur demande
FBL4004-K14	FBL4005-K11	0,5	40	5m	✓	-	141,40 €	Sur demande
FBL4004-K15	FBL4005-K12	0,5	50	5m	✓	-	147,90 €	Sur demande
FBL4004-K18	FBL4005-K15	0,5	80	5m	✓	✓	177,15 €	177,15 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome 5 2016

5 175