

Brosse au mètre fibres PA6 Ø0,2 à Ø0,3 Stock

FBL6000 Assure l'étanchéité en intérieur FBL6001

Dans les **brosses outils**, ce sont les fibres qui accomplissent le travail. C'est pourquoi le choix d'une brosse se fera en fonction des propriétés des fibres

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières

- **Fibres PA6** : matériau standard pour brosse destinée à nettoyer, dériver, transporter, étanchéifier des pièces mobiles

T° d'utilisation : -20°C à +100°C

- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques


T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



Fibres en PA6

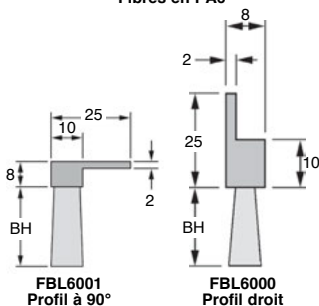

REMISES

Qté	1+	6+	21+	46+
Rem.	Prix	-11%	-16%	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir polyamide 6 (PA6)								
FBL6000-K1	FBL6001-K1	0,2	10	5m	✓	✓	44,38 €	44,38 €
FBL6000-K2	FBL6001-K2	0,2	15	5m	✓	✓	45,52 €	45,52 €
FBL6000-K3	FBL6001-K3	0,2	20	5m	✓	✓	46,87 €	46,87 €
FBL6000-K4	FBL6001-K4	0,2	25	5m	✓	✓	48,21 €	48,21 €
FBL6000-K5	FBL6001-K5	0,2	30	5m	✓	✓	49,56 €	49,56 €
FBL6000-K6	-	0,3	10	5m	✓	-	44,38 €	-
FBL6000-K7	-	0,3	15	5m	✓	-	45,52 €	-
FBL6000-K8	-	0,3	20	5m	✓	-	46,87 €	-
FBL6000-K9	-	0,3	25	5m	✓	-	48,21 €	-
FBL6000-K10	-	0,3	30	5m	✓	-	49,56 €	-
FBL6000-K11	-	0,3	40	5m	✓	-	52,42 €	-
FBL6000-K12	-	0,3	50	5m	✓	-	55,11 €	-

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm