

FBL6000 Assure l'étanchéité en extérieur FBL6001

Dans les **brosses outils**, ce sont les fibres qui accomplissent le travail. C'est pourquoi le choix d'une brosse se fera en fonction des propriétés des fibres

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières


- **Fibres polypropylène PP** : pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques
T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- **Vendue par longueur de 5 mètres**
 - Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
 - Ciseaux pour couper les brosses
- FBL-TOOL**



Fibres en PP

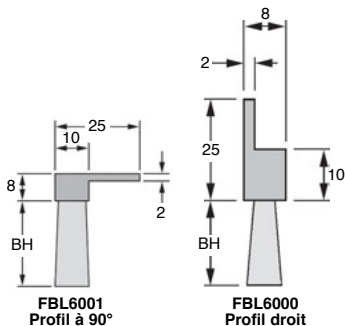

REMISES

Qté	1+	6+	21+	46+
Rem.	Prix -11%	-16%	Sur demande	

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir strié polypropylène (PP)								
FBL6000-K13	FBL6001-K13	0,2	10	5m	✓	✓	40,74 €	40,74 €
FBL6000-K14	FBL6001-K14	0,2	15	5m	✓	✓	41,13 €	41,13 €
FBL6000-K15	FBL6001-K15	0,2	20	5m	✓	✓	41,50 €	41,50 €
FBL6000-K17	FBL6001-K17	0,2	30	5m	✓	-	42,66 €	42,66 €
FBL6000-K18	FBL6001-K18	0,2	40	5m	✓	✓	43,60 €	43,60 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm