

# Brosse au mètre fibres crins de cheval Ø0,2

## FBL6000 Assure l'étanchéité jusqu'à 125° FBL6001

- Dans les **brosses outils**, ce sont les fibres qui accomplissent le travail. C'est pourquoi le choix d'une brosse se fera en fonction des propriétés des fibres.



Fibres en crin de cheval

### Applications


- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

### Matières

- **Fibres crin de cheval** : fibre sans charge électrostatique, très bon effet d'essuyage, d'étanchéification et de dépeussierage, application de liquides (bon effet de pinceau)  
T° d'utilisation maxi. : +150°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : Bonne résistance aux UV et à l'ozone  
Pratiquement insensibles aux influences chimiques  
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

### Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses **FBL-TOOL**

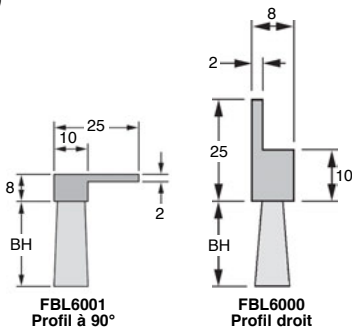

FBL6001  
Profil à 90°

FBL6000  
Profil droit

### REMISES

Qté	1+	6+	21+	46+
Rem.	Prix -11%	-16%	Sur demande	

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
FBL6000-K19	FBL6001-K19	0,2	15	5m	✓	-	58,18 €	58,18 €
FBL6000-K20	FBL6001-K20	0,2	20	5m	✓	-	62,96 €	62,96 €
FBL6000-K21	FBL6001-K21	0,2	30	5m	-	✓	67,96 €	67,96 €
FBL6000-K23	FBL6001-K23	0,2	40	5m	✓	-	84,82 €	84,82 €
FBL6000-K24	FBL6001-K24	0,2	50	5m	✓	✓	98,81 €	98,81 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm