
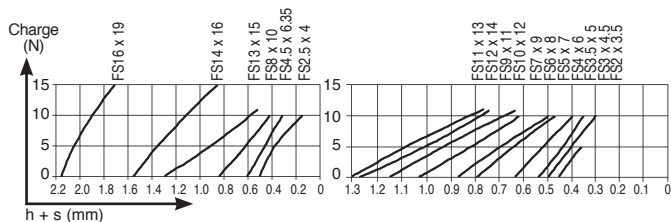
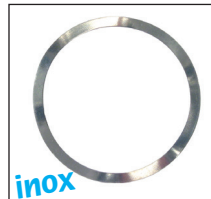


- **Matière :**
Inox 301
- Pour une épaisseur supérieure à 0,25mm, la tolérance de s devient $\pm 0,015\text{mm}$

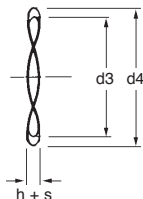

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-30%	Sur demande

Références	$h + s \pm 0,05$	$s \pm 0,01$	$d3$	$d4$	Convient aux roulements avec		Prix Uni. 1 à 5
					Ø Alésage	Ø Extérieur	
FS3x4,5	0,50	0,10	3,20	4,30	3,00	-	5,32 €
FS4x6	0,65	0,12	4,20	5,75	4,00	6	5,32 €
FS6x8	0,70	0,15	6,20	7,75	6,00	8	5,32 €
FS7x9	0,90	0,15	7,20	8,70	7,00	9	5,32 €
FS8x10	0,85	0,18	8,20	9,70	8,00	10	5,32 €
FS9x11	1,15	0,18	9,20	10,70	9,00	11	5,32 €
FS10x12	1,05	0,20	10,20	11,70	10,00	12	5,32 €
FS12x14	1,30	0,22	12,20	13,70	-	14	6,04 €
FS15x17	1,55	0,25	15,20	16,65	-	17	6,04 €

Dimensions en mm