

G Gamme industrie


- Série standard selon DIN 808-7551
- Paliers lisses trempés
- Vitesse admissible jusqu'à 800t/min
- Angle de désalignement maxi. 45°
- Matières :
acier C45
axe 18NCD4 trempé



Accessoire

- N'oubliez pas le couvre-joint

Alésage modifiable

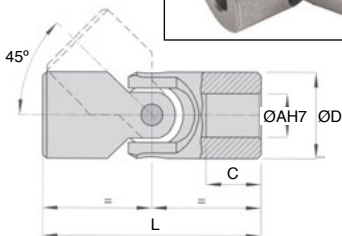

Angle Facteur

5°	1,25
10°	1,00
20°	0,75
30°	0,45
40°	0,30

Influence de l'angle de travail

Les couples indiqués correspondent à un angle de 10°. Il convient donc de les pondérer avec les facteurs ci-contre en fonction de l'angle de travail.

Ex. : 10Nm à transmettre à 20°

calcul : $10/0,75=13,33$

Utiliser le cardan pouvant transmettre 13,33Nm à la vitesse désirée.

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-6%	-12%	Sur demande	

Références	ØD	ØA	C	L	Couple (Nm)								Prix Uni. 1 à 4	
					à 100 t/min	à 200 t/min	à 300 t/min	à 400 t/min	à 500 t/min	à 700 t/min	à 800 t/min	Stock*		
G01-A-6/6	16	6	9	34	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	26,72 €
G02-A-8/8	16	8	11	40	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	26,72 €
G03-A-10/10	22	10	10	45	25,0	17	14,5	13,0	12,0	11,0	7,5	✓	27,77 €	
G04-A-12/12	25	12	11	50	43,0	25	20,5	17,0	15,5	13,0	12,0	✓	30,32 €	
G05-A-14/14	29	14	13	56	68,5	43	39,5	36,0	33,5	28,5	26,5	✓	32,22 €	
G1-A-16/16	32	16	15	65	86,5	84	72,0	57,5	51,5	41,0	36,0	✓	33,29 €	
G2-A-18/18	37	18	17	72	156,0	120	96,0	72,0	60,0	48,0	-	✓	38,64 €	
G3-A-20/20	40	20	19	82	240,0	168	120,0	96,0	84,0	60,0	-	✓	45,69 €	
G4-A-22/22	47	22	22	95	300,0	192	144,0	120,0	96,0	72,0	-	✓	54,82 €	
G5-A-25/25	50	25	26	108	384,0	240	168,0	144,0	120,0	96,0	-	✓	64,64 €	
G6-A-30/30	58	30	30	122	432,0	264	192,0	156,0	132,0	-	-	✓	82,73 €	
G61-A-32/32	63	32	30	130	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	82,73 €
G7-A-35/35	70	35	35	140	456,0	300	228,0	174,0	144,0	-	-	✓	142,46 €	
G8-A-40/40	80	40	42	160	504,0	336	264,0	216,0	-	-	-	-	✓	217,49 €
G9-A-50/50	95	50	54	190	720,0	480	336,0	264,0	-	-	-	-	✓	278,77 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm