

Engrenage droit **laiton**

LaiNew

Module
1,0

Laiton CuZn39Pb3



NOUVEAU !

- Engrenage droit denture JIS

grade 8 (JISB1702-1:1998)



- Angle de pression 20°

- Matière :

Laiton CuZn39Pb3 (C6304)

Info

- *Couple (bending strength)

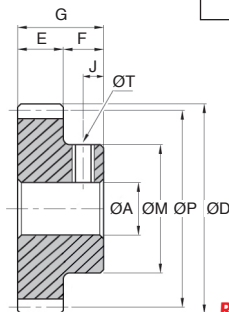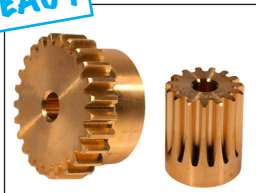

REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-12%	Sur demande	Sur demande

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	E	F	G	ØT	J	Couple*	Masse	Prix
	dents	primitif	extérieur	moyeu	alésage						(Nm)	(kg)	Uni.
					(H7)								1 à 5
GB1-15-RA04T	15	15	17	17	4	6	15	21	M3	4	0,47	0,035	
GB1-15-RA05T	15	15	17	17	5	6	15	21	M4	4	0,47	0,034	
GB1-16-RA04T	16	16	18	12	4	6	8	14	M3	4	0,52	0,016	
GB1-16-RA05T	16	16	18	12	5	6	8	14	M4	4	0,52	0,015	
GB1-18-RA06T	18	18	20	15	6	6	8	14	M4	4	0,62	0,021	
GB1-20-RA04T	20	20	22	16	4	6	8	14	M3	4	0,73	0,028	
GB1-20-RA05T	20	20	22	16	5	6	8	14	M4	4	0,73	0,027	
GB1-20-RA06T	20	20	22	16	6	6	8	14	M4	4	0,73	0,026	
GB1-22-RA06T	22	22	24	18	6	6	8	14	M4	4	0,83	0,033	
GB1-24-RA06T	24	24	26	20	6	6	8	14	M4	4	0,94	0,040	
GB1-25-RA05T	25	25	27	22	5	6	8	14	M4	4	1,00	0,047	
GB1-28-RA06T	28	28	30	25	6	6	8	14	M4	4	1,17	0,060	
GB1-30-RA06T	30	30	32	25	6	6	8	14	M4	4	1,28	0,065	
GB1-40-RA06T	40	40	42	28	6	6	8	14	M4	4	1,86	0,100	
GB1-50-RA06T	50	50	52	28	6	6	8	14	M4	4	2,46	0,140	

Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2021

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel