

# Engrenage droit laiton




## Module

## Laiton CuZn40Pb3

# 0,8

- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance		
Pour 50 dents à 1000 t/min.		
	20NCD2	Laiton
Nm	1,000	0,54
kW	0,104	0,06

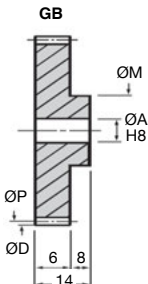

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
GB0.8-10	10	8,80	10,40	10,40	5	-	13,46 €
GB0.8-12	12	9,60	11,20	11,20	5	✓	14,01 €
GB0.8-15	15	12,00	13,60	12,00	5	✓	15,12 €
GB0.8-18	18	14,40	16,00	12,00	5	-	16,27 €
GB0.8-20	20	16,00	17,60	12,00	5	✓	17,95 €
GB0.8-22	22	17,60	19,20	12,00	5	-	18,52 €
GB0.8-25	25	20,00	21,60	12,00	5	✓	19,64 €
GB0.8-28	28	22,40	24,00	12,00	5	-	20,74 €
GB0.8-30	30	24,00	25,60	16,00	6	✓	22,45 €
GB0.8-35	35	28,00	29,60	16,00	6	-	23,57 €
GB0.8-40	40	32,00	33,60	16,00	6	✓	25,82 €
GB0.8-45	45	36,00	37,60	16,00	6	-	28,08 €
GB0.8-50	50	40,00	41,60	16,00	6	✓	29,48 €
GB0.8-55	55	44,00	45,60	16,00	6	-	31,99 €
GB0.8-60	60	48,00	49,60	16,00	8	✓	39,30 €
GB0.8-66	66	52,80	54,40	16,00	8	-	48,83 €
GB0.8-70	70	56,00	57,60	16,00	8	✓	50,17 €
GB0.8-75	75	60,00	61,60	16,00	8	-	51,12 €
GB0.8-80	80	64,00	65,60	16,00	8	✓	54,69 €
GB0.8-86	86	68,80	70,40	16,00	8	-	56,17 €
GB0.8-90	90	72,00	73,60	20,00	8	-	57,28 €
GB0.8-100	100	80,00	81,60	20,00	8	✓	103,93 €
GB0.8-120	120	96,00	97,60	20,00	8	-	127,46 €

**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**

GB0.8-173 173 138,40 140,00 Dimensions : contactez-nous sur demande

\* Dans le limite du disponible - Dimensions en mm