

Glissière télescopique 3 rails pour tiroir New

GLT3 A extension intégrale, séparable, résistance à la charge 52 kg maxi.

- Glissière télescopique à extension intégrale

- Course identique à la longueur du rail, ce qui garantit davantage de confort et d'accessibilité.

- Encliquetage en position ouverte

- Matières :

Glissières en acier, galvanisé zingué et passivé bleu

Cage à billes en acier zingué

Billes en acier trempé

Pour technique 19"




Avantages

- Ces glissières ont été spécialement développées pour la technique 19".
- Les glissières intérieures séparables permettent de détacher le profilé intérieur et extérieur.

Info.

- La capacité de charge dynamique représente la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension.
- Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 100 000 cycles.
- Vendue à l'unité

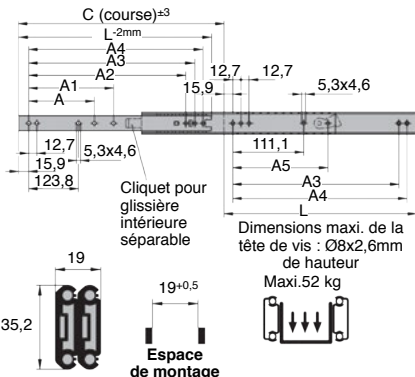

REMISES

Qté	1+	9+	20+	40+
Rem.		-5%	-10%	Sur demande

Références	A	A1	A2	A3	A4	A5	Course		Portance par paire sur chant (kg)	Masse par paire (kg)	Prix Uni. 1 à 8
							C	L			
GLT3-35-316	-	-	-	260,3	273	-	316	305	45	1,12	50,15 €
GLT3-35-353	-	-	273	285,7	298,4	-	353	330	45	1,20	51,16 €
GLT3-35-381	-	-	298,4	311,1	323,8	-	381	356	46	1,32	52,22 €
GLT3-35-433	-	-	349,2	361,9	374,6	250,8	433	406	49	1,52	53,23 €
GLT3-35-484	212,7	-	400	412,7	425,4	301,6	484	457	50	1,72	54,23 €
GLT3-35-531	238,1	365,1	450,9	463,6	476,3	352,4	531	508	51	1,92	59,68 €
GLT3-35-554	250,8	390,5	476,2	488,9	501,6	377,8	554	533	51	1,99	60,81 €
GLT3-35-585	263,5	415,9	501,6	514,3	527	403,2	585	559	51	2,09	61,90 €
GLT3-35-636	288,9	466,7	552,4	565,1	577,8	454	636	610	52	2,28	62,97 €
GLT3-35-687	314,3	517,5	603,2	615,9	628,6	504,8	687	660	52	2,46	64,10 €

Dimensions en mm