

# Glissière télescopique à super extension New

## GLT3E Résistance à la charge 60 kg maxi.

- Glissière télescopique à super extension
- Course supérieure à la longueur du rail ce qui garantit davantage de confort et d'accessibilité.
- Munie d'un maintien en position fermée
- Matières :

Glissières acier, zinguées à chaud  
Cage à billes en acier, zingué  
Billes en acier trempé

Nouvelle gamme





### Avantage

- Très grande ouverture

### Info.

- La capacité de charge dynamique représente la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension.
- Les portances se rapportent sur une valeur maximale de 100 000 cycles.
- Vendue à l'unité

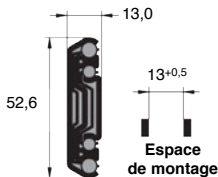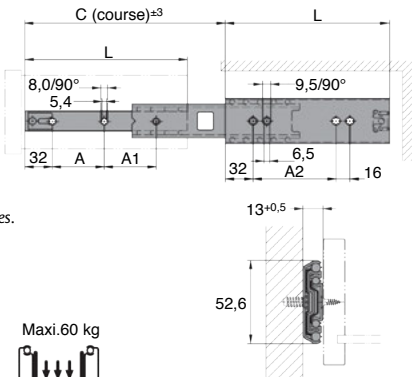

### REMISES

Qté	1+	9+	20+	40+
Rem.	-5%	-10%	Sur demande	

Références	A	A1	A2	Course C	L	Portance du tiroir	Portance par paire sur chant (kg)	Masse par paire (kg)	Prix Uni. 1 à 8
GLT3E-52-350	128	104	160	350	300	300	35	1,27	28,62 €
GLT3E-52-400	128	152	256	400	350	350	40	1,51	30,48 €
GLT3E-52-450	160	168	256	450	400	400	45	1,73	31,88 €
GLT3E-52-500	160	224	256	500	450	450	50	1,93	32,58 €
GLT3E-52-550	224	208	384	550	500	500	55	2,19	33,68 €
GLT3E-52-600	224	256	384	600	550	550	55	2,43	35,47 €
GLT3E-52-650	288	240	384	650	600	600	60	2,65	37,33 €
GLT3E-52-700	288	288	384	700	650	650	60	2,83	39,34 €
GLT3E-52-750	320	312	384	750	700	700	60	3,10	41,05 €
GLT3E-52-800	320	360	384	800	750	750	60	3,28	43,85 €

Dimensions en mm