

Glissière télescopique à super extension New

GLT3E Résistance à la charge 80 kg maxi.

- **Glissière télescopique à super extension**
- Course supérieure à la longueur du rail ce qui garantit davantage de confort et d'accessibilité.
- Munies d'un maintien en position fermée.
- Matières :
Glissières acier, zinguées à chaud
Cage à billes en acier, zingué
Billes en acier trempé






Avantage

- Très grande ouverture

Info.

- La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques représente la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension.
- Pour un montage horizontal, la valeur est 50 à 60% inférieure.
- Les portances se rapportent sur une valeur maximale de 100 000 cycles.
- Vendue à l'unité

Nouvelle gamme

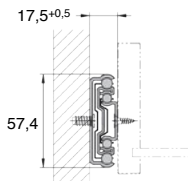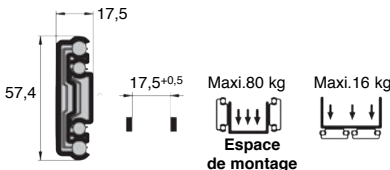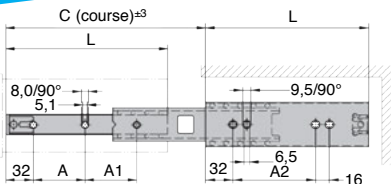

REMISES

Qté	1+	9+	20+	40+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	A	A1	A2	Course C	L	Profondeur du tiroir	Portance	Portance	Masse par paire (kg)	Prix Uni. 1 à 8
							par paire sur chant (kg)	par paire horizontale (kg)		
GLT3E-57-350	128	104	160	350	300	300	50	16	1,67	34,59 €
GLT3E-57-400	128	152	256	400	350	350	60	16	1,96	36,24 €
GLT3E-57-450	160	168	256	450	400	400	65	16	2,28	37,82 €
GLT3E-57-500	160	224	256	500	450	450	70	16	2,57	39,43 €
GLT3E-57-550	224	208	384	550	500	500	75	16	2,91	40,35 €
GLT3E-57-600	224	256	384	600	550	550	75	16	3,20	41,69 €
GLT3E-57-650	288	240	384	650	600	600	80	16	3,19	43,54 €
GLT3E-57-700	288	288	384	700	650	650	80	16	3,64	45,19 €
GLT3E-57-750	320	312	384	750	700	700	80	16	4,07	46,98 €
GLT3E-57-800	320	360	384	800	750	750	80	16	4,36	50,18 €

Dimensions en mm