

Profil plat guide rond



GMC Pour l'embouteillage et l'emballage GMCss

- Profil pour le guidage des produits à convoyeur

- Matières :

Guide : polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR"

Support : acier ou inox

- Couleur verte


Accessoires

- Brides de fixation GMC-BR


- Supports SDG



Adapté au guidage
de nombreux
produits

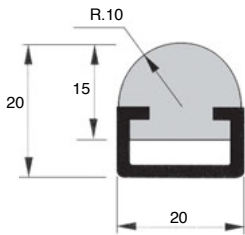

Exemple d'application

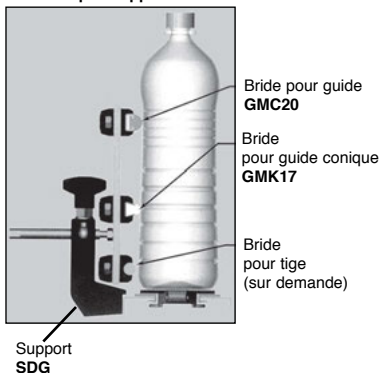

REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Longueur (mm)	Matière du support	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
GMC20-3000	3000	Acier	0,70	✓	46,68 €
GMC20-3000/SS	3000	Inox	0,70	✓	72,59 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm