


# Raccord pour profil de guidage **Inx** **Stock**

## GMKRGss

## Inox

- Pour profil de guidage conique
- Matière :  
Inox 304
- Pour raccorder entre eux  
des profils **GMK17**

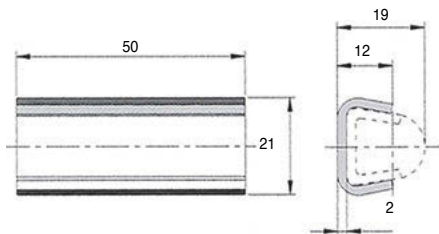

### REMISES

Qté	1+	50+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Référence	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
GMK17-RG/SS	0,03	✓	6,04 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Inox

GMKBRSS  
GMKBRDSS

- Pour profil de guidage conique

- Matière :

Inox 304


## Accessoires

- Guides GMK (tome 5 p.114-115)


- Axes de fixation APB-F (tome 5 p.124)



Bride simple GMK17-BRS/SS

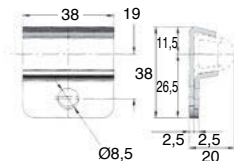

Bride double GMK17-BRD/SS

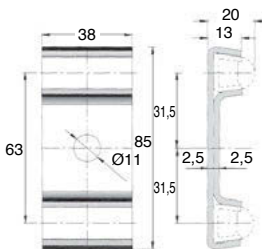

## REMISES

Qté	1+	50+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Type	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
GMK17-BRS/SS	Simple	0,05	✓	7,86 €
GMK17-BRD/SS	Double	0,13	✓	18,55 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel