



Profil conique guide plat




Pour l'embouteillage et l'emballage

GMK17Pss

- Profil pour le guidage des produits à convoyer
- Matière :
Guide : polyéthylène UHMW 1000 "Deslidur"
Support : inox

Accessoires

- Brides de fixation **GMK17-BR**, **GMK17-BRS/SS**, **GMK17-BRD/SS**
- Support **SDG**
- Raccord **GMK17-RG/SS**

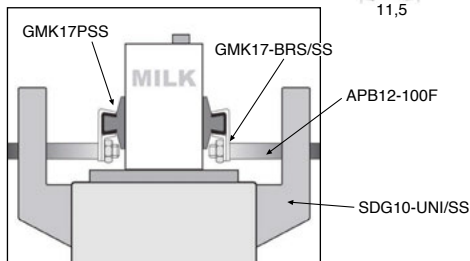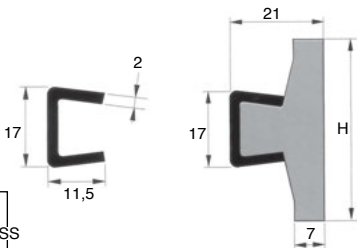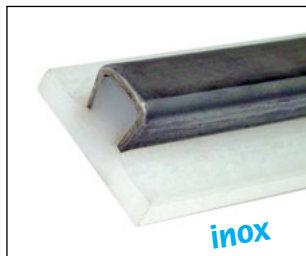

Exemple d'utilisation :
guidage de briques alimentaires

REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Couleur	H	Longueur L(mm)	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
GMK17-P40-3/SS	Blanc	40	3000	0,88	✓	112,17 €
GMK17-P50-2/SS	Blanc	50	2000	0,95	✓	133,60 €
GMK17-P60-2/SS	Blanc	60	2000	1,02	✓	143,33 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 101