

Engrenage droit acier



Module 8,0


Acier 20NCD2



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Nombre de dents différent : jusqu'à 70

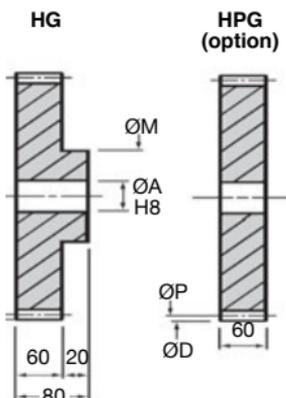

Indication de couple et de puissance

Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	20NCD2	20NCD2		
	Z10CNF18.09	trempe	laiton	fibre
Nm	918	5360	460	364
kW	96	560	48	38



Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3 HG	HPG
HG8-12	12	96,00	112,00	50	25	Sur demande	Sur demande
HG8-14	14	112,00	128,00	50	25		
HG8-15	15	120,00	136,00	50	25		
HG8-16	16	128,00	144,00	75	25		
HG8-18	18	144,00	160,00	75	25		
HG8-19	19	152,00	168,00	75	25		
HG8-20	20	160,00	176,00	75	25		
HG8-21	21	168,00	184,00	75	30		
HG8-22	22	176,00	192,00	75	30		
HG8-23	23	184,00	200,00	100	30		
HG8-24	24	192,00	208,00	100	30		
HG8-25	25	200,00	216,00	100	30		
HG8-30	30	240,00	256,00	100	30		
HG8-35	35	280,00	296,00	100	30		
HG8-40	40	320,00	336,00	100	30		
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille							
HG8-70	70	560,00	576,00	Dimensions : contactez-nous			

Dimensions en mm