

Entretoise hexagonale

Acier Lai Stock

HSE
HSB



Acier ou laiton

- Colonnnette femelle/femelle

- Matière :

Acier finition électrolyse
zingué bleu ou laiton

- Conditionnées par lot.

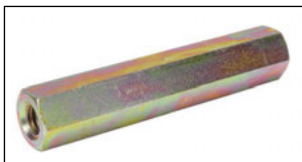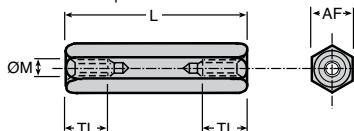

REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références		Filetage ØM	L	TL	AF	Qté par lot	Stock*		Prix Uni. par lot	
Acier	Laiton						Acier	Laiton	Acier	Laiton
-	HSB2-5/B	M2	5	5	4	20	-	✓	-	3,91 €
-	HSB2-8/B	M2	8	8	4	20	-	✓	-	4,14 €
-	HSB2-10/B	M2	10	10	4	20	-	✓	-	4,39 €
-	HSB2-12/B	M2	12	12	4	20	-	✓	-	4,74 €
-	HSB2-15/B	M2	15	15	4	20	-	✓	-	5,35 €
-	HSB2-18/B	M2	18	18	4	20	-	✓	-	6,22 €
-	HSB2-20/B	M2	20	20	4	20	-	✓	-	7,43 €
-	HSB2-25/B	M2	25	8	4	20	-	✓	-	11,20 €
-	HSB2-30/B	M2	30	8	4	20	-	-	-	13,01 €
-	HSB2-35/B	M2	35	8	4	20	-	-	-	15,05 €
-	HSB2-40/B	M2	40	8	4	20	-	✓	-	16,02 €
-	HSB2-45/B	M2	45	8	4	20	-	✓	-	17,84 €
HSE2.5-5/B	HSB2.5-5/B	M2,5	5	5	5	20	✓	✓	5,53 €	3,66 €
HSE2.5-8/B	HSB2.5-8/B	M2,5	8	8	5	20	-	✓	5,98 €	4,02 €
HSE2.5-10/B	HSB2.5-10/B	M2,5	10	10	5	20	✓	✓	6,39 €	4,32 €
HSE2.5-12/B	HSB2.5-12/B	M2,5	12	12	5	20	-	✓	6,74 €	4,63 €
HSE2.5-15/B	HSB2.5-15/B	M2,5	15	15	5	20	-	-	7,84 €	5,26 €
HSE2.5-18/B	HSB2.5-18/B	M2,5	18	18	5	20	-	-	8,61 €	5,60 €
HSE2.5-20/B	HSB2.5-20/B	M2,5	20	20	5	20	-	-	9,66 €	6,32 €
HSE2.5-25/B	HSB2.5-25/B	M2,5	25	10	5	20	-	-	10,22 €	7,20 €
HSE2.5-30/B	HSB2.5-30/B	M2,5	30	10	5	20	-	-	10,70 €	8,40 €
HSE2.5-35/B	HSB2.5-35/B	M2,5	35	10	5	20	-	-	11,95 €	9,98 €
HSE2.5-40/B	HSB2.5-40/B	M2,5	40	10	5	20	-	-	12,65 €	11,76 €
HSE2.5-45/B	HSB2.5-45/B	M2,5	45	10	5	20	-	-	13,14 €	13,01 €
HSE3-5/B	HSB3-5/B	M3	5	5	5	20	✓	✓	4,19 €	3,43 €
HSE3-8/B	HSB3-8/B	M3	8	8	5	20	✓	✓	4,47 €	3,77 €
HSE3-10/B	HSB3-10/B	M3	10	10	5	20	✓	✓	4,71 €	4,02 €
HSE3-12/B	HSB3-12/B	M3	12	12	5	20	✓	-	4,95 €	4,39 €
HSE3-15/B	HSB3-15/B	M3	15	15	5	20	✓	✓	5,35 €	4,74 €
HSE3-18/B	HSB3-18/B	M3	18	18	5	20	✓	-	5,91 €	5,35 €
HSE3-20/B	HSB3-20/B	M3	20	20	5	20	✓	-	6,42 €	5,91 €
HSE3-25/B	HSB3-25/B	M3	25	10	5	20	✓	✓	6,35 €	6,80 €
HSE3-30/B	HSB3-30/B	M3	30	10	5	20	✓	-	6,56 €	7,77 €
HSE3-35/B	HSB3-35/B	M3	35	10	5	20	✓	✓	6,88 €	9,12 €
HSE3-40/B	HSB3-40/B	M3	40	10	5	20	✓	✓	7,16 €	11,29 €
HSE3-45/B	HSB3-45/B	M3	45	10	5	20	-	-	7,46 €	12,48 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références		Filetage					Qté par lot	Stock*		Prix Uni. par lot	
Acier	Laiton	ØM	L	TL	AF	Acier		Laiton	Acier	Laiton	
HSE3-50/B	HSB3-50/B	M3	50	10	5	20	-	-	12,05 €	13,84 €	
HSE3-55/B	HSB3-55/B	M3	55	10	5	20	-	-	12,58 €	14,94 €	
HSE3-60/B	HSB3-60/B	M3	60	10	5	20	✓	-	13,01 €	16,02 €	
HSE3-70/B	HSB3-70/B	M3	70	10	5	20	-	-	14,21 €	17,84 €	
HSE3-80/B	HSB3-80/B	M3	80	10	5	20	-	-	15,54 €	19,66 €	
HSE4-5/B	HSB4-5/B	M4	5	5	7	20	-	-	4,95 €	4,22 €	
HSE4-8/B	HSB4-8/B	M4	8	8	7	20	-	✓	5,29 €	4,74 €	
HSE4-10/B	HSB4-10/B	M4	10	10	7	20	✓	-	5,43 €	5,02 €	
HSE4-12/B	HSB4-12/B	M4	12	12	7	20	✓	-	5,78 €	5,60 €	
HSE4-15/B	HSB4-15/B	M4	15	15	7	20	✓	✓	6,29 €	6,47 €	
HSE4-18/B	HSB4-18/B	M4	18	18	7	20	-	-	6,84 €	7,29 €	
HSE4-20/B	HSB4-20/B	M4	20	20	7	20	✓	✓	7,68 €	8,15 €	
HSE4-25/B	HSB4-25/B	M4	25	10	7	20	✓	-	7,88 €	9,37 €	
HSE4-30/B	HSB4-30/B	M4	30	10	7	20	✓	✓	8,50 €	10,94 €	
HSE4-35/B	HSB4-35/B	M4	35	10	7	20	✓	-	9,04 €	13,01 €	
HSE4-40/B	HSB4-40/B	M4	40	10	7	20	✓	✓	9,50 €	16,02 €	
HSE4-45/B	HSB4-45/B	M4	45	10	7	20	✓	✓	9,77 €	17,84 €	
HSE4-50/B	HSB4-50/B	M4	50	10	7	20	✓	-	14,53 €	18,95 €	
HSE4-55/B	HSB4-55/B	M4	55	10	7	20	-	-	15,21 €	20,88 €	
HSE4-60/B	HSB4-60/B	M4	60	10	7	20	✓	-	15,92 €	23,28 €	
HSE4-70/B	HSB4-70/B	M4	70	10	7	20	-	-	17,36 €	26,32 €	
HSE4-80/B	HSB4-80/B	M4	80	10	7	20	✓	-	18,88 €	31,18 €	
HSE5-5/B	HSB5-5/B	M5	5	5	8	20	-	-	6,12 €	5,74 €	
HSE5-8/B	HSB5-8/B	M5	8	8	8	20	✓	-	6,12 €	5,84 €	
HSE5-10/B	HSB5-10/B	M5	10	10	8	20	-	-	6,12 €	5,98 €	
HSE5-12/B	HSB5-12/B	M5	12	12	8	20	✓	-	7,33 €	6,71 €	
HSE5-15/B	HSB5-15/B	M5	15	15	8	20	✓	-	7,98 €	7,77 €	
HSE5-18/B	HSB5-18/B	M5	18	18	8	20	-	-	10,51 €	8,78 €	
HSE5-20/B	HSB5-20/B	M5	20	20	8	20	✓	-	11,04 €	9,60 €	
HSE5-25/B	HSB5-25/B	M5	25	10	8	20	✓	-	11,89 €	11,20 €	
HSE5-30/B	HSB5-30/B	M5	30	10	8	20	✓	✓	12,84 €	13,01 €	
HSE5-35/B	HSB5-35/B	M5	35	10	8	20	-	-	13,40 €	16,64 €	
HSE5-40/B	HSB5-40/B	M5	40	10	8	20	✓	-	14,12 €	19,05 €	
HSE5-45/B	HSB5-45/B	M5	45	10	8	20	-	-	15,02 €	20,26 €	
HSE5-50/B	HSB5-50/B	M5	50	10	8	20	✓	-	16,22 €	22,72 €	
HSE5-55/B	HSB5-55/B	M5	55	10	8	20	-	-	17,33 €	25,13 €	
HSE5-60/B	HSB5-60/B	M5	60	10	8	20	-	✓	18,26 €	27,54 €	
HSE5-70/B	HSB5-70/B	M5	70	10	8	20	✓	✓	19,99 €	32,41 €	
HSE5-80/B	HSB5-80/B	M5	80	10	8	20	-	-	22,46 €	40,88 €	
HSE6-10/B	-	M6	10	10	10	20	✓	-	14,57 €	-	
HSE6-12/B	-	M6	12	12	10	20	✓	-	14,88 €	-	
HSE6-15/B	-	M6	15	15	10	20	✓	-	15,66 €	-	
HSE6-18/B	-	M6	18	18	10	20	✓	-	16,54 €	-	
HSE6-20/B	-	M6	20	20	10	20	✓	-	17,18 €	-	
HSE6-25/B	-	M6	25	25	10	20	✓	-	18,78 €	-	
HSE6-30/B	-	M6	30	13	10	20	✓	-	19,54 €	-	
HSE6-35/B	-	M6	35	13	10	20	✓	-	20,36 €	-	
HSE6-40/B	-	M6	40	13	10	20	✓	-	21,14 €	-	
HSE6-45/B	-	M6	45	13	10	20	✓	-	22,06 €	-	
HSE6-50/B	-	M6	50	13	10	20	✓	-	23,02 €	-	
HSE6-55/B	-	M6	55	13	10	20	✓	-	23,94 €	-	
HSE6-60/B	-	M6	60	13	10	20	✓	-	25,36 €	-	
HSE6-70/B	-	M6	70	13	10	20	-	-	27,36 €	-	
HSE6-80/B	-	M6	80	13	10	20	✓	-	28,40 €	-	

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 377