 



- A recouper à la longueur désirée
- Selon BS 4235 Part 1. 1967
- Matières :
 - Acier C45
 - Inox 316

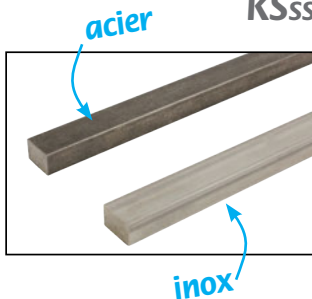

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-15%	-20%	Sur demande	

Références		W (h9)	H (h11)	L (mm)	Stock*	Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
Acier	Inox				Acier	Inox	Acier	Inox
KS-2	-	2	2	300	✓	-	3,12 €	-
KS-3	-	3	3	300	✓	-	3,12 €	-
KS-4	-	4	4	300	✓	-	3,62 €	-
KS-5	KS-5SS	5	5	300	✓	✓	4,73 €	12,66 €
KS-6	KS-6SS	6	6	300	✓	✓	5,21 €	16,03 €
KS-8	-	8	8	300	✓	-	4,24 €	-
KS-87	KS-87SS	8	7	300	✓	✓	4,24 €	34,22 €
KS-10	-	10	10	300	✓	-	5,70 €	-
KS-108	KS-108SS	10	8	300	✓	✓	5,21 €	54,76 €
KS-12	-	12	12	300	✓	-	7,99 €	-
KS-128	KS-128SS	12	8	300	✓	✓	6,30 €	65,14 €
KS-14	-	14	14	300	✓	-	8,94 €	-
KS-149	KS-149SS	14	9	300	✓	-	8,45 €	63,63 €
KS-1610	KS-1610SS	16	10	300	✓	-	8,45 €	90,44 €
KS-1811	KS-1811SS	18	11	300	✓	-	9,55 €	75,84 €
KS-2012	-	20	12	300	✓	-	12,80 €	-
KS-2214	KS-2214SS	22	14	300	✓	-	15,45 €	140,79 €
KS-2514	-	25	14	300	✓	-	16,02 €	-


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Clavette rectangulaire **DIN 6885** **Aci** **DIN** **Stock**

KK

Acier

- Liaison par obstacle
- Forme A
- Nécessite l'usinage de rainures de clavette
- Matière :
Acier C45 60 daN/mm²
- Vendu par multiple, nous contacter

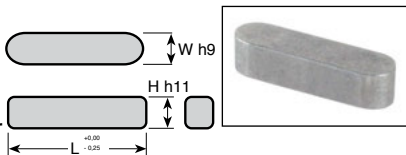

Options

- Existe en inox (316) et cote pouce
- Vendues aussi en coffret
(tome 1 p.633)

REMISES

Qté	1+	20+	50+	100+	200+	500+	1000+
Rem.	Prix	-45%	-55%	-65%	-70%	-80%	Sur demande

Références	W (h9)	H (h11)	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 19	Références	W (h9)	H (h11)	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
KK2-10	2	2	10	✓	0,58 €	KK6-18	6	6	18	✓	0,58 €
KK2-14	2	2	14	✓	0,58 €	KK6-20	6	6	20	✓	0,58 €
KK2-20	2	2	20	✓	0,58 €	KK6-25	6	6	25	✓	0,58 €
KK2-22	2	2	22	✓	0,58 €	KK6-28	6	6	28	✓	0,58 €
KK3-8	3	3	8	✓	0,42 €	KK6-30	6	6	30	✓	0,58 €
KK3-10	3	3	10	✓	0,47 €	KK6-32	6	6	32	✓	0,58 €
KK3-12	3	3	12	✓	0,42 €	KK6-36	6	6	36	✓	0,60 €
KK3-15	3	3	15	✓	0,42 €	KK6-45	6	6	45	✓	0,78 €
KK3-20	3	3	20	✓	0,43 €	KK6-50	6	6	50	✓	0,69 €
KK3-30	3	3	30	✓	0,42 €	KK8-7-18	8	7	18	✓	0,78 €
KK3-40	3	3	40	✓	0,42 €	KK8-7-20	8	7	20	✓	0,78 €
KK4-8	4	4	8	✓	0,42 €	KK8-7-22	8	7	22	✓	0,78 €
KK4-10	4	4	10	✓	0,42 €	KK8-7-25	8	7	25	✓	0,80 €
KK4-12	4	4	12	✓	0,42 €	KK8-7-30	8	7	30	✓	0,78 €
KK4-15	4	4	15	✓	0,42 €	KK8-7-40	8	7	40	✓	0,89 €
KK4-16	4	4	16	✓	0,42 €	KK8-7-45	8	7	45	✓	1,83 €
KK4-20	4	4	20	✓	0,42 €	KK8-7-50	8	7	50	✓	0,96 €
KK4-25	4	4	25	✓	0,43 €	KK10-8-20	10	8	20	✓	0,95 €
KK5-10	5	5	10	✓	0,42 €	KK10-8-28	10	8	28	✓	0,95 €
KK5-12	5	5	12	-	1,85 €	KK10-8-30	10	8	30	✓	1,11 €
KK5-14	5	5	14	✓	0,42 €	KK10-8-36	10	8	36	✓	1,11 €
KK5-16	5	5	16	✓	0,42 €	KK10-8-40	10	8	40	✓	1,11 €
KK5-18	5	5	18	✓	0,42 €	KK10-8-45	10	8	45	✓	1,30 €
KK5-20	5	5	20	✓	0,44 €	KK10-8-50	10	8	50	✓	1,30 €
KK5-25	5	5	25	✓	0,42 €	KK12-8-36	12	8	36	✓	1,47 €
KK5-30	5	5	30	✓	0,47 €	KK12-8-40	12	8	40	✓	1,47 €
KK5-35	5	5	35	✓	0,58 €	KK12-8-45	12	8	45	✓	1,64 €
KK5-40	5	5	40	✓	0,58 €	KK12-8-50	12	8	50	✓	1,70 €
KK5-50	5	5	50	✓	0,52 €	KK12-8-56	12	8	56	-	1,83 €
KK6-12	6	6	12	✓	0,58 €	KK12-8-60	12	8	60	✓	1,83 €
KK6-14	6	6	14	✓	0,58 €	KK14-9-50	14	9	50	✓	2,02 €
KK6-16	6	6	16	✓	0,58 €	KK14-9-70	14	9	70	✓	2,85 €



*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Liaison par obstacle
- Forme A
- Nécessite l'usinage de rainures de clavette
- Matière : inox 316Ti (60 daN/mm²) (inox 1.4571)
- Vendu par multiple, nous contacter, vendues aussi en coffret

(tome 1 p.633)

Mémo du dessinateur

Diamètre d'alésage ou d'arbre de Ø jusqu'à Ø (inclus)	Rainure de clavette (mm)		
	W	h	p
Ø6 - Ø8	2	1,07	1,25
Ø8 - Ø10	3	1,50	1,85
Ø10 - Ø12	4	1,86	2,55
Ø12 - Ø17	5	2,35	3,05
Ø17 - Ø22	6	2,83	3,55
Ø22 - Ø30	8	3,34	4,10
Ø30 - Ø38	10	3,34	5,10
Ø38 - Ø44	12	3,35	5,10
Ø44 - Ø50	14	3,80	5,50

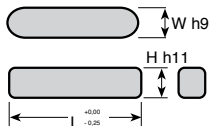 

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	200+
Rem.	Prix -15%	-45%	-55%	-65%	Sur demande	

Références	Largeur W (h9)	Hauteur H (h11)	Longueur L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
KK2-20SS	2	2	20	✓	4,19 €
KK3-10SS	3	3	10	✓	1,47 €
KK3-20SS	3	3	20	✓	1,61 €
KK4-10SS	4	4	10	✓	1,80 €
KK4-12SS	4	4	12	✓	1,11 €
KK4-18SS	4	4	18	✓	1,84 €
KK4-20SS	4	4	20	✓	1,98 €
KK4-25SS	4	4	25	✓	2,09 €
KK5-10SS	5	5	10	✓	1,92 €
KK5-20SS	5	5	20	✓	2,29 €
KK5-25SS	5	5	25	✓	2,43 €
KK5-30SS	5	5	30	✓	2,75 €
KK6-10SS	6	6	10	✓	2,29 €
KK6-20SS	6	6	20	✓	2,74 €
KK6-25SS	6	6	25	✓	3,09 €
KK6-30SS	6	6	30	✓	3,56 €
KK8-7-20SS	8	7	20	✓	3,71 €
KK8-7-25SS	8	7	25	✓	4,19 €
KK8-7-30SS	8	7	30	✓	4,83 €
KK8-7-35SS	8	7	35	✓	5,26 €
KK10-8-20SS	10	8	20	✓	4,98 €
KK10-8-25SS	10	8	25	✓	5,79 €
KK10-8-30SS	10	8	30	✓	6,76 €
KK10-8-35SS	10	8	35	✓	7,39 €
KK12-8-20SS	12	8	20	-	8,06 €
KK12-8-25SS	12	8	25	✓	8,01 €
KK12-8-30SS	12	8	30	✓	8,06 €
KK12-8-35SS	12	8	35	✓	8,67 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm