

Manchon fileté de blocage

Stock Inx

MBF

Montage et réglage rapide

- **Manchon 6 pans pour serrage rapide d'axe**
- En serrant le manchon à l'aide d'une clef plate, l'axe est bloqué dans la position souhaitée.
- Alésage lisse
- Matière :
inox 303/304

Application

- Support de capteurs, assemblage de tubes pour mini-structures

Accessoires


- A combiner avec les axes APBC (tome 5 p.135) les noix support NSP, NSU ou NSD, et les noix de renvoi NRV ou NRR (tome 5 p.137 à p.141)



Spécial agroalimentaire



Exemple d'application

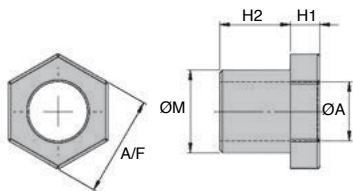

NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Pour axe ØA	Filetage ext. ØM	H1	H2	A/F surplats	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
MBF8-12	8	M12x1,5	5	12	15	✓	4,98 €
MBF10-14	10	M14x1,5	5	12	17	✓	5,21 €
MBF12-16	12	M16x1,5	6	12	19	✓	5,52 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm