


- Colonne mâle/femelle
- Matière :
Laiton finition électrolyse nickel
- Conditionnées par lot

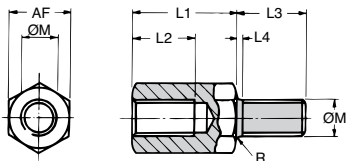

REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix -20%	-30%	Sur demande	

Références	Filetage ØM	L1	L2	L3	L4	AF	R	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
MPB2-5/B	M2	5	3	6	0,70	4	0,10	20	✓	4,63 €
MPB2-8/B	M2	8	4	6	0,70	4	0,10	20	✓	4,86 €
MPB2-10/B	M2	10	6	6	0,70	4	0,10	20	✓	5,26 €
MPB2-12/B	M2	12	8	6	0,70	4	0,10	20	✓	5,50 €
MPB2-15/B	M2	15	8	6	0,70	4	0,10	20	-	6,08 €
MPB2-18/B	M2	18	8	6	0,70	4	0,10	20	-	7,04 €
MPB2-20/B	M2	20	8	6	0,70	4	0,10	20	✓	7,77 €
MPB2-25/B	M2	25	8	6	0,70	4	0,10	20	-	9,98 €
MPB2-30/B	M2	30	8	6	0,70	4	0,10	20	-	11,76 €
MPB2-35/B	M2	35	8	6	0,70	4	0,10	20	-	13,60 €
MPB2-40/B	M2	40	8	6	0,70	4	0,10	20	-	15,44 €
MPB2.5-5/B	M2,5	5	3	6	0,80	5	0,10	20	✓	4,50 €
MPB2.5-8/B	M2,5	8	4	6	0,80	5	0,10	20	✓	4,86 €
MPB2.5-10/B	M2,5	10	6	6	0,80	5	0,10	20	✓	5,26 €
MPB2.5-12/B	M2,5	12	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	5,84 €
MPB2.5-15/B	M2,5	15	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	6,47 €
MPB2.5-18/B	M2,5	18	8	6	0,80	5	0,10	20	-	7,29 €
MPB2.5-20/B	M2,5	20	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	7,92 €
MPB2.5-25/B	M2,5	25	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	8,78 €
MPB2.5-30/B	M2,5	30	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	10,32 €
MPB2.5-35/B	M2,5	35	8	6	0,80	5	0,10	20	-	12,39 €
MPB2.5-40/B	M2,5	40	8	6	0,80	5	0,10	20	-	14,21 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Filetage ØM	L1	L2	L3	L4	AF	R	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
MPB3-5/B	M3	5	3	8	0,90	5	0,10	20	✓	4,25 €
MPB3-8/B	M3	8	4	8	0,90	5	0,10	20	✓	4,57 €
MPB3-10/B	M3	10	6	8	0,90	5	0,10	20	✓	4,86 €
MPB3-12/B	M3	12	8	8	0,90	5	0,10	20	-	5,26 €
MPB3-15/B	M3	15	8	8	0,90	5	0,10	20	✓	5,74 €
MPB3-18/B	M3	18	8	8	0,90	5	0,10	20	✓	6,47 €
MPB3-20/B	M3	20	8	8	0,90	5	0,10	20	✓	6,94 €
MPB3-25/B	M3	25	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	8,02 €
MPB3-30/B	M3	30	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	9,25 €
MPB3-35/B	M3	35	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	11,67 €
MPB3-40/B	M3	40	10	10	0,90	5	0,10	20	-	12,87 €
MPB3-45/B	M3	45	10	10	0,90	5	0,10	20	-	14,21 €
MPB3-50/B	M3	50	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	15,44 €
MPB3-60/B	M3	60	10	10	0,90	5	0,10	20	-	18,47 €
MPB3-70/B	M3	70	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	20,63 €
MPB3-80/B	M3	80	10	10	0,90	5	0,10	20	-	22,72 €
MPB4-5/B	M4	5	3	8	1,20	7	0,20	20	-	5,98 €
MPB4-8/B	M4	8	4	8	1,20	7	0,20	20	✓	6,71 €
MPB4-10/B	M4	10	6	8	1,20	7	0,20	20	✓	7,04 €
MPB4-12/B	M4	12	8	8	1,20	7	0,20	20	✓	7,43 €
MPB4-15/B	M4	15	8	8	1,20	7	0,20	20	-	8,29 €
MPB4-18/B	M4	18	8	8	1,20	7	0,20	20	-	9,25 €
MPB4-20/B	M4	20	8	8	1,20	7	0,20	20	✓	9,98 €
MPB4-25/B	M4	25	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	11,54 €
MPB4-30/B	M4	30	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	13,37 €
MPB4-35/B	M4	35	10	10	1,20	7	0,20	20	-	16,64 €
MPB4-40/B	M4	40	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	18,72 €
MPB4-45/B	M4	45	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	20,50 €
MPB4-50/B	M4	50	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	22,09 €
MPB4-55/B	M4	55	10	10	1,20	7	0,20	20	-	24,53 €
MPB4-60/B	M4	60	10	10	1,20	7	0,20	20	-	26,96 €
MPB4-70/B	M4	70	10	10	1,20	7	0,20	20	-	30,57 €
MPB4-80/B	M4	80	10	10	1,20	7	0,20	20	-	33,61 €
MPB5-5/B	M5	5	3	8	1,40	8	0,20	20	-	8,64 €
MPB5-8/B	M5	8	4	8	1,40	8	0,20	20	-	8,78 €
MPB5-10/B	M5	10	6	8	1,40	8	0,20	20	✓	8,88 €
MPB5-12/B	M5	12	8	8	1,40	8	0,20	20	✓	9,60 €
MPB5-15/B	M5	15	8	8	1,40	8	0,20	20	-	10,70 €
MPB5-18/B	M5	18	8	8	1,40	8	0,20	20	-	12,15 €
MPB5-20/B	M5	20	8	8	1,40	8	0,20	20	✓	13,11 €
MPB5-25/B	M5	25	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	15,44 €
MPB5-30/B	M5	30	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	18,72 €
MPB5-35/B	M5	35	10	10	1,40	8	0,20	20	-	20,74 €
MPB5-40/B	M5	40	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	22,56 €
MPB5-45/B	M5	45	10	10	1,40	8	0,20	20	-	24,79 €
MPB5-50/B	M5	50	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	26,96 €
MPB5-55/B	M5	55	10	10	1,40	8	0,20	20	-	29,13 €
MPB5-60/B	M5	60	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	32,02 €
MPB5-70/B	M5	70	10	10	1,40	8	0,20	20	-	36,02 €
MPB5-80/B	M5	80	10	10	1,40	8	0,20	20	-	41,50 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 381