

# Noix porte-tube fixe



## NPTF20

## Pour tube Ø10 à Ø14

- Pour tube rond ou carré


- Matières :

Corps : polyamide renforcé

Visserie : inox

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter

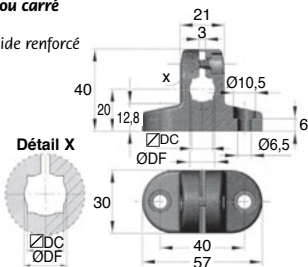

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Ø DF	∅ DC	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
NPTF20-10	10	8	0,03	✓	5,23 €
NPTF20-12	12	10	0,03	✓	5,23 €
NPTF20-14	14	12	0,03	✓	5,80 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# NPTF20 Entretoise pour noix porte-tube


## ENT

### Plastique


- Matière : polyamide renforcé

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter

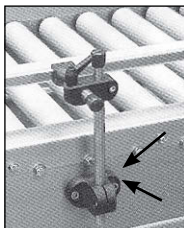

Exemple d'application

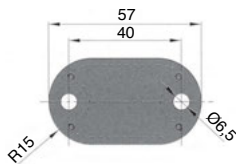

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	H	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
NPTF20-ENT4	4	0,01	✓	2,77 €
NPTF20-ENT6	6	0,02	✓	2,77 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm